

SK 5

Artikelnummer: 3025338



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3025338>

Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op
verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mOhm

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 051835
sales group	A502
VPE	10 Pcs.
Douanetarif	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 522 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	1
kleur	zilverkleurig

Afmetingen

lengte	19,5 mm
breedte	9 mm
hoogte	46,80 mm

Technische gegevens

testen van de mechanische bestendigheid van aansluitingen (5 keer aderaansluiting)	Test doorstaan
testspecificatie trillen, breedbandruis	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
testspectrum	levensduurtest categorie 1, klasse B, aan de voertuigkast
testfrequentie	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ tot $f_2 = 150 \text{ Hz}$
ASD-niveau	$0,2 \text{ g}^2/\text{Hz}$
toename van de productiviteit en acceleratie van selectieprocessen	0,8 g
testduur per as	5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as
resultaat test trillen, breedbandruis	Test doorstaan
testspecificatie schoktest	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
schokvorm	halfsinus
toename van de productiviteit en acceleratie van selectieprocessen	5 g
schokduur	30 ms
aantal schokken per richting	3
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)
resultaat schoktest	Test doorstaan

Aansluitgegevens

schroefdraad	M4
max. aandraaimoment	0,4 Nm
aansluitmethode	schroeven

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
0404017	AK 4	Voedingsklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: zilverkleurig
0421032	AKG 4 BK	Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: zwart
0421029	AKG 4 GNYE	Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: groen-geel

montage


3025341	AB-SK	Ondersteuningsbok voor verzamelrails
0404428	AB/SS	Ondersteuningsbok van kunststof met montageschroef, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, kleur: grijs
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Nulverzamelrail, 3 mm x 10 mm, lengte: 1000 mm

Tekeningen

diagram

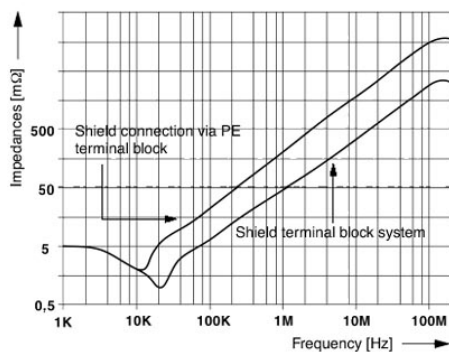

Maatschets

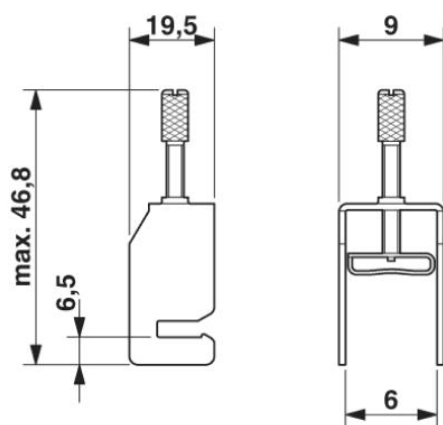

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden