

**VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300**

Artikelnummer: 2900675

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900675>

VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en D-SUB-miniaturstiftconnector, voor montage op montagerail NS 35, aantal polen: 37



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

**Commerciële gegevens**

EAN	 4 046356 535564
sales group	I501
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 439 (CAT-7-2013)

**Technische gegevens****Algemene gegevens**

nominale spanning $U_N$	24 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2 A
aantal polen	37
breedte	88 mm
hoogte	69 mm
diepte	62 mm

statusindicatie	Nee
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	DIN EN 50178

#### Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	4 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M 3

#### Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	D-SUB-connector
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	D-SUB-stiftconnector
aantal polen	37

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Tekeningen

### schakelschema

Aansluitschema VIP-3/.../D37SUB/M/HW/C300

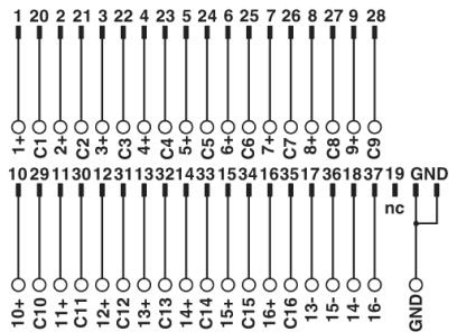

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden