

VS-08-T-H-RJ45/IP67

Artikelnummer: 1652732



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652732>

RJ45-wartelbehuizing, IP67, voor de stiftcontactblokken VS-08-ST-H11-RJ45 en VS-08-ST-H21-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor het aanbouwraam, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 8,5 mm, kleur: grijs

Ethernet

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 952877
sales group	D510
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85472000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 82 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
kabelbuitendiameter	5 mm ... 8,5 mm
kabeluitgang	recht
kleur	grijs
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
materiaal O-ring	FPM
materiaal kabelafdichting	NBR
beschermklasse	IP67

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1652716	VS-08-ST-H11-RJ45	Stiftcontactblok RJ45, CAT5e, 8-polig, afgeschermd, IDC-aansluittechniek, voor litzendraden AWG 27 ... 26, met trekontlasting
1652729	VS-08-ST-H21-RJ45	Stiftcontactblok RJ45, CAT6, 8-polig, afgeschermd, IDC-snijaansluiting, voor litzendraden AWG 25 ... 24 en massieve aders AWG 24, met trekontlasting
beschermkap		
1653757	VS-SCRJ-PC	Beschermkap IP67, ter afdekking van de stiftcontactblokken in de wartelbehuizingen IP67, VS-SCRJ-..., VS-04-..., VS-06-... en VS-08-...

Tekeningen

Maatschets

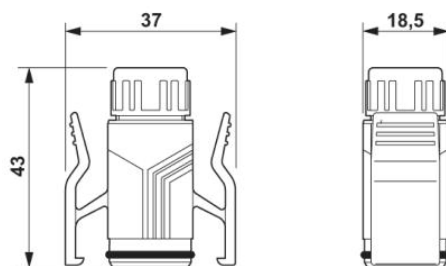

RJ45-wartelbehuizing IP67

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden