



## UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC

Artikelnummer: 2965172

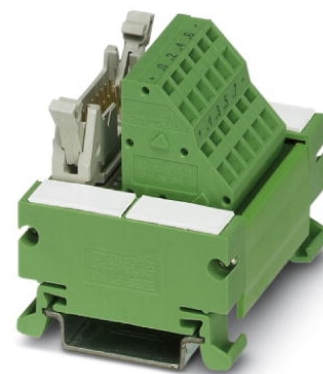


<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2965172>

 VARIOFACE-COMPACT-LINE, interfacemodul voor 8 kanalen, voor montage op montagerail NS 35/7,5



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 125172
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	I631
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 253 (IF-2011)

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

nominale spanning $U_N$	60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
max. totaalstroom voeding	3 A
aantal polen	14
breedte	59 mm

hoogte	45 mm
diepte	50 mm
statusindicatie	Nee
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
isolatiespanning	500 V (50 Hz, 1 min.)
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	0,8 kV

#### Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
aansluitmethode	veerdrukaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
striplengte	8 mm

#### Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal polen	14

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

## Tekeningen

schakelschema

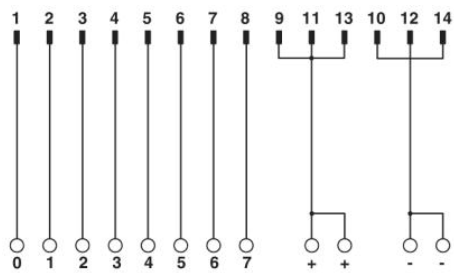

Aansluitschema UM 45-FLK14/ZFKDS/PLC

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden