

FLKM 50-PA-S400

Artikelnummer: 2294500



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2294500>

VARIOFACE-frontadapter, voor Siemens SIMATIC® S7-400,
aansluitbaar 1 x 32 kanalen

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 129750
sales group	I600
VPE	2 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 458 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

nominale spanning U_N	< 50 V AC
	60 V DC
aansluitbare kanalen	32
aansluitmethode connector	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	1
aantal polen connector	50
aantal polen	50

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
max. toelaatbare stroom	1 A (per circuit)
	8 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)
max. toelaatbare totaalstroom	2 A (per byte, bij spanningsvoorziening via connector)
	8 A (bij spanningsvoorziening via doorverbonden aparte voeding)
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Toelatingen




toelatingen

cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:
Ex-toelatingen:

Tekeningen

schakelschema

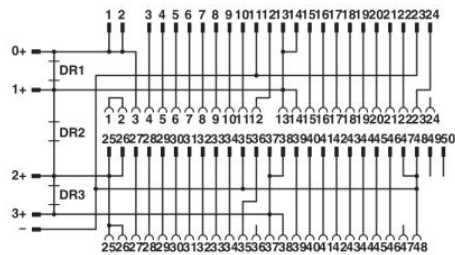

Aansluitschema FLKM 50-PA-S400

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden