


## UMK- EC56/56-XOL

Artikelnummer: 2975890

De afbeelding toont de variant UMK- EC56/56-XUL

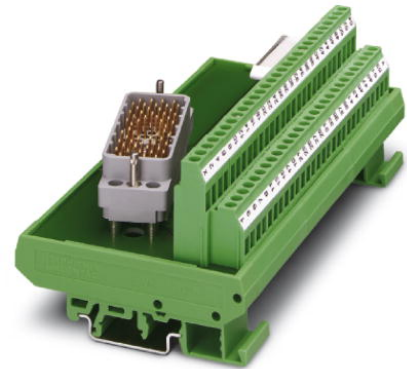

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2975890>

VARIOFACE-moduul, voor ELCO-connectoren, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32, met stiftconnector 8016 links, aantal polen: 56



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 089184
sales group	I031
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 543 (CAT-7-2013)

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

nominale spanning $U_N$	125 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1,5 A
max. totale stroom van alle aftakkingen	28 A (56 aftakkingen met elk 0,5 A)
aantal polen	56
breedte	157,5 mm
hoogte	77 mm

diepte	58,5 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
montage-instructie	samenbouw zonder tussenafstand
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	1,2 kV
nominale isolatiespanning	125 V

#### Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	4 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

#### Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	ELCO-aansluiting
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	ELCO-connector
aantal polen	56

#### Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

**Tekeningen**


aansluitschema

---

<u>klern</u>	<u>soft connector</u>
2	Z
1	A
2	B
3	C
4	D
5	E
6	F
7	H
8	J
9	K
10	L
11	M
12	N
13	P
14	R
15	S
16	T
17	U
18	V
19	W
20	X
21	a
22	b
23	c
24	d
25	e
26	f
27	h
28	i
29	k
30	l
31	m
32	n
33	p
34	r
35	s
36	t
37	u
38	v
39	w
40	x
41	y
42	z
43	AA
44	BB
45	CC
46	DD
47	EE

Maatschets

---

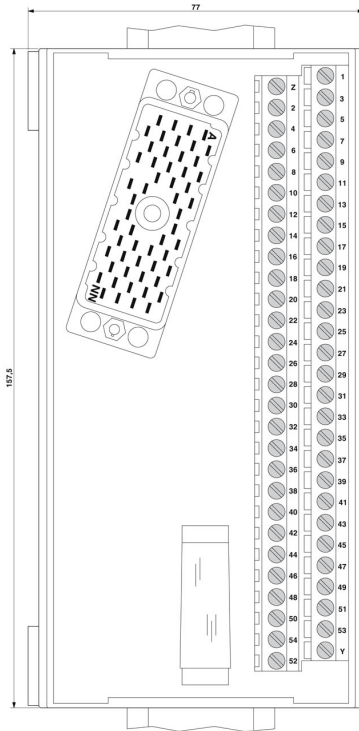

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden