

## FLK 14/16/EZ-DR/ 300/S7


Artikelnummer: 2293860



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293860>

Geconfectioneerde ronde kabel, voor frontadapters van de Siemens SIMATIC®-serie „TOP connect“, met een 16-polige en een 14-polige contraconnector, voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 3 m

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 125554
sales group	I680
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 456 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

nominale spanning $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
stroombelastbaarheid per kanaal max.	1 A
max. aderweerstand	0,16 $\Omega$ /m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

kabellengte	3 m
afzonderlijke ader, doorsnede	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
aderopbouw: aantal litzendraden:	7
afzonderlijke ader, materiaal	Cu vertind
isolatiespanning	500 V AC (50 Hz, 1 min.)
buitendiameter	6,4 mm
kabel, confectionering	snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
afscherming	nee
normen / bepalingen	DIN EN 60352-4
	IEC 352-4

#### Connector moduulzijde

aantal polen	14
steekbare aansluiting	IDC / FLK-busconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	1

#### Connector besturingszijde

aantal polen	16
steekbare aansluiting	IDC / FLK-busconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	1

#### Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

**Tekeningen**

schakelschema

---

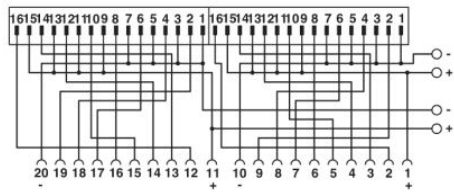

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden