

# FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Artikelnummer: 2302861

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302861>

VARIOFACE-frontadapter, voor Allen-Bradley ControlLogix en Honeywell PlantScape, max. aansluitbaar 2 x 8 kanalen. De frontadapters worden in de hoge afdekkappen 1756-TBE (niet bij de levering inbegrepen) gestoken

## Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 917524
sales group	I603
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 425 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Technische gegevens

### Algemeen

nominale spanning $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
aansluitbare kanalen	16
aansluitmethode connector	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	2
aantal polen connector	14

aantal polen	14
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
max. toelaatbare stroom	1 A (per circuit) 8 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)
normen / bepalingen	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

## Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Tekeningen

schakelschema

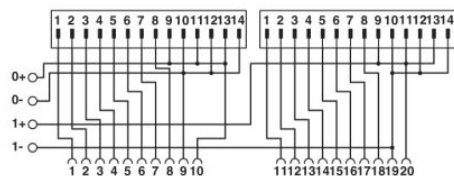

Aansluitschema FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden