

## FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

Artikelnummer: 2314749

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2314749>

VARIOFACE-frontadapter, voor SIMATIC® S7-300, alleen in combinatie met MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A, aansluitbare kaarten: 331-7KF02-0AB0, 331-7KB02-0AB0 und 331-7TF0-0AB01.

### Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 155205
sales group	I600
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 454 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

nominale spanning $U_N$	30 V AC/DC
aansluitmethode connector	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	1
aantal polen connector	16
aantal polen	16
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C

omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
max. toelaatbare stroom	50 mA (per circuit)
	500 mA (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)
normen / bepalingen	DIN EN 50178 IEC 62103
impulsspanningsbestendigheid/isolatie	0,5 kV / basisisolatie
nominale isolatiespanning	50 V
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
nominale bedrijfssituatie	100 % ED
beschermklasse	IP20

## Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Tekeningen

schakelschema

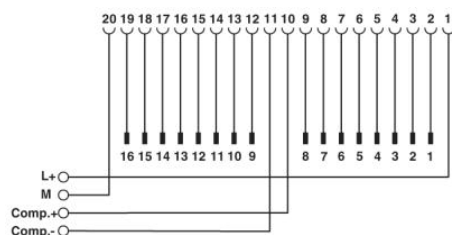

Aansluitschema FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden