

## HC-B 6-TMS-SD-IP50

Artikelnummer: 1690736



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1690736>

HEAVYCON ADVANCE IP50-beschermkap B6, voor de  
aanbouwzijde, met clipvergrendeling, met vangdraad, diameter  
vangdraadoog: 3 mm

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 890629
sales group	D291
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 482 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

bouwvorm	B6
uitvoering	HC-ADVANCE-beschermkap
kleur	grijs
vergrendelingsmethode	clipvergrendeling
beschermklasse behuizing	IP50
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C

materiaal beschermkap	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

### Toelatingen



toelatingen

GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

### Tekeningen

Maatschets

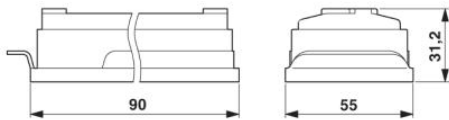

**Adresgegevens**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden