


VS-08-ST-H11-RJ45

Artikelnummer: 1652716

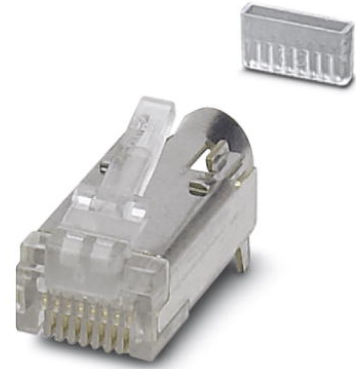

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652716>

Stiftcontactblok RJ45, CAT5e, 8-polig, afgeschermd, IDC-aansluittechniek, voor litzendraden AWG 27 ... 26, met trekontlasting

Ethernet

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 952860
sales group	D511
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 78 (CAT-2-2013)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	8
afgeschermd	ja
steekcycli	≥ 750
aansluitmethode	IDC-aansluittechniek
aansluitdoorsnede	0,14 mm ² ... 0,18 mm ² (soepel)
aansluitdoorsnede AWG	27 ... 26 (soepel)
kabeluitgang	recht

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 60 °C
--------------------------------	------------------

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal contactblok	PC
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel

Elektrische gegevens

aantal polen	8
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
nominale stroom	0,5 A
overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1653265	VS-CT-RJ45-H	Crimptool, tang met persprofiel, voor RJ45-stiftcontactblokken VS-08-ST-H...-RJ45 en VS-08-RJ45-10G/C
knikbeveiliging		
1654756	VS-08-KS-H/GN	RJ45-knikbeveiliging , voor de stiftcontactblokken VS-08-ST-H11-RJ45 en VS-08-ST-H21-RJ45, voor kabeldiameters tot 7 mm, kleur: groen
1654743	VS-08-KS-H/GY	RJ45-knikbeveiliging , voor de stiftcontactblokken VS-08-ST-H11-RJ45 en VS-08-ST-H21-RJ45, voor kabeldiameters tot 7 mm, kleur: grijs

wartelbehuizing

1652732	VS-08-T-H-RJ45/IP67	RJ45-wartelbehuizing, IP67, voor de stiftcontactblokken VS-08-ST-H11-RJ45 en VS-08-ST-H21-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor het aanbouwraam, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 8,5 mm, kleur: grijs
1658671	VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK	RJ45-wartelbehuizing, IP67, voor de stiftcontactblokken VS-08-ST-H11-RJ45 en VS-08-ST-H21-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor het aanbouwraam, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 8,5 mm, kleur: zwart

Tekeningen

Maatschets

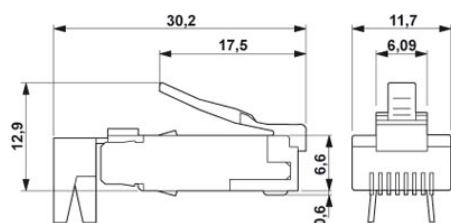

RJ45-stiftcontactblok

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden