

C-FCI 1,5/M3

Artikelnummer: 3240032



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240032>

Vorkkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm², M3

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 451093
sales group	B281
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 459 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	22 mm
breedte (a)	5,7 mm
kleur	rood
striplengte	7 mm
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 105 °C
temperatuur kortstondig	120 °C
max. temperatuur langdurig	105 °C

toevoegingen	halogeenvrij
materiaal	koper
lengte isolatiehuls (c)	10,5 mm
binnenafmeting isolatiekraag (d)	4,1 mm
binnendiameter (f)	3,2 mm
materiaaldikte (g)	0,75 mm

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

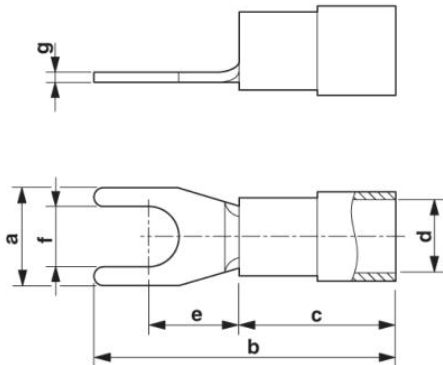

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden