


HC-B 10-ANDOCK

Artikelnummer: 1586125

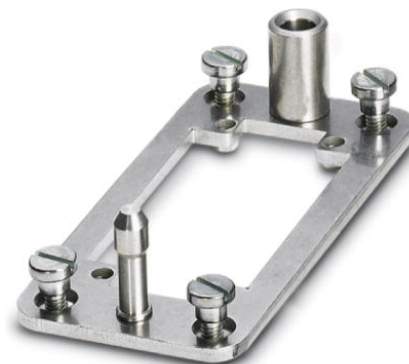

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1586125>

Docking frame voor steekplaatsen, voor contactblokken van
bouwworm B10, met 4 platkopschroeven M5, insteekcompensatie x/y-
as +/- 1,5 mm

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 345736
sales group	D091
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 576 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

materiaal	roestvaststaal
-----------	----------------

Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:



Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

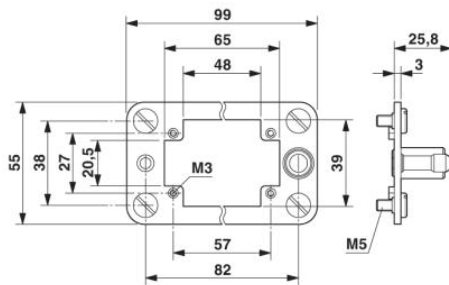

Maatschets

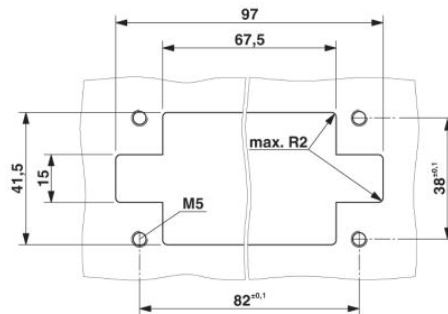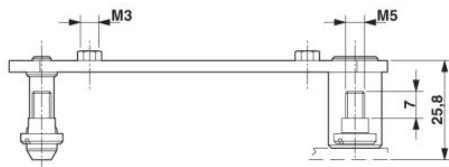

montage-uitsparing

Max. afstandsmaat tussen beide docking frames (bij standaardcontacten 25,8 mm; bij glasvezelcontacten 27 mm; bij pneumatische contacten 26,5 mm)

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden