

C-RCI 10/M8

Artikelnummer: 3240221



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240221>

Ringkabelschoen, rood, 10 mm², M8

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 452113
sales group	B281
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 456 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	37,3 mm
breedte (a)	14 mm
kleur	rood
striplengte	11 mm
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 105 °C
toevoegingen	halogeenvrij
materiaal	koper

lengte isolatiehuls (c)	16 mm
binnenafmeting isolatiekraag (d)	7,5 mm
afstand midden-isolatiehuls (e)	13,8 mm
binnendiameter (f)	8,4 mm
materiaaldikte (g)	1,1 mm

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

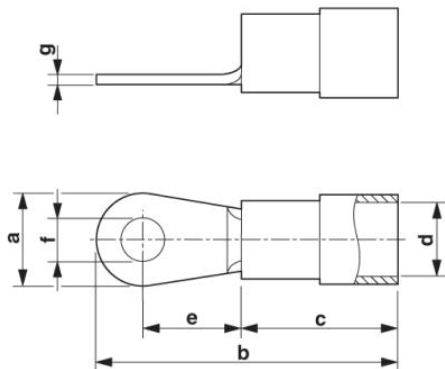

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden