


## HC-B 6-A-DT-PER-F

Artikelnummer: 1648377

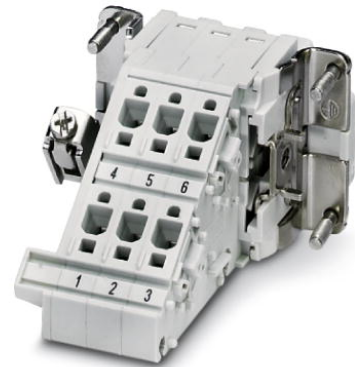

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1648377>

HEAVYCON-klemadapter, buscontactblok, serie B6, 6-polig, voor de  
rechter schakelkastzijde, push-in-aansluiting

### Commerciële gegevens

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| EAN                   | 4 046356 092098         |
| sales group           | D004                    |
| VPE                   | 5 Pcs.                  |
| Douanetarief          | 85366990                |
| Brutogewicht per stuk | KG                      |
| Nettogewicht per stuk | KG                      |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 447 (CAT-4-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Elektrische gegevens

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking                 | voor HEAVYCON ADVANCE-aanbouwflenzen en HEAVYCON-aanbouwbehuizingen van bouwvorm B6 |
| aantal polen              | 6                                                                                   |
| nominale spanning (III/3) | 500 V                                                                               |
| test-stootspanning        | 6 kV                                                                                |
| nominale stroom           | 16 A                                                                                |

#### Mechanische gegevens

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| bouwvorm                               | B6                                              |
| aansluittechniek                       | Push-in aansluiting                             |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 10 mm (13 mm bij toepassing van adereindhulzen) |
| aansluitdoorsnede                      | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| aansluitdoorsnede AWG                  | 22 ... 12                                       |

#### Algemene gegevens

|                                    |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| materiaal contact                  | koperlegering                                                                                                                                                                            |
| materiaal contactoppervlak         | Ag                                                                                                                                                                                       |
| materiaal contactblok              | PA                                                                                                                                                                                       |
| boorgatafstand horizontaal         | 44 mm                                                                                                                                                                                    |
| hoogte                             | 72,1 mm                                                                                                                                                                                  |
| vervuilingsgraad                   | 3                                                                                                                                                                                        |
| overspanningscategorie             | III                                                                                                                                                                                      |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0                                                                                                                                                                                       |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)     | -40 °C ... 125 °C                                                                                                                                                                        |
| montage-instructie                 | 1) adereindhulzen plaatsen. 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> met isolatiekraag, lengte: 10 mm, striplengte: 13 mm, 2) schroevendraaier SZF0-0,4x2,5 (overeenkomstig DIN 5264) |
| Montage-instructie                 | Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden ingestoken                                                                                                                |

#### Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

## Toebehoren

| Artikel                 | Omschrijving  | Omschrijving                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codering</b>         |               |                                                                                                                                                                                |
| 0828525                 | ZBF-U CUS     | Eindeloos-Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 5,15 x ... mm |
| <b>algemeen</b>         |               |                                                                                                                                                                                |
| 1644326                 | HC-B-3PE      | PE-vermenigvuldiger, voor 3 PE-aansluitingen, voor contactblokken HC-B (behalve HC-B..E..ZZ) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64                                                 |
| 1604997                 | HC-B-PES      | PE-schroef, voor contactblokken HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64                                                                                                         |
| 1772722                 | HC-CB         | Polarisatiebout, maakt onverwisselbaar steken van maximaal zes connectoren met een gelijk aantal polen mogelijk                                                                |
| 1676860                 | HC-CBU        | Polarisatiebus, voor de polarisatie van maximaal 16 connectoren                                                                                                                |
| 1676857                 | HC-CST        | Polarisatiestift, voor de polarisatie van maximaal 16 connectoren                                                                                                              |
| 0810779                 | ZBF-U:SO/CMS  | Eindeloos-Zackband, vlak, wit                                                                                                                                                  |
| <b>gereedschap</b>      |               |                                                                                                                                                                                |
| 1204504                 | SZF 0-0,4X2,5 | Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-componentengreep, voor extra grip                          |
| <b>montage</b>          |               |                                                                                                                                                                                |
| 1775240                 | HC-KA-FE      | Voetelement, voor montage op montagerail NS 32, NS 35/7,5 of NS 35/15, tussen basis- en zijelement steekbaar                                                                   |
| 1660083                 | HC-VSH        | Schroefbare vergrendelingshuls, voor een vaste verbinding tussen contactblokken en op rail monteerbare klemadapters                                                            |
| <b>stekers/adapters</b> |               |                                                                                                                                                                                |
| 1686478                 | CP-HC         | Polarisatieprofiel, 4 polarisatieprofielen per strook, 40 stroken per VPE, om in polarisatie-uitsparingen te schuiven                                                          |



## Tekeningen

diagram

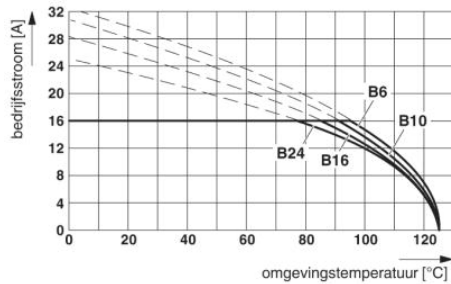

**Deratingcurve,**  
 aderdoorsnede: 2,5 mm<sup>2</sup>

Maatschets

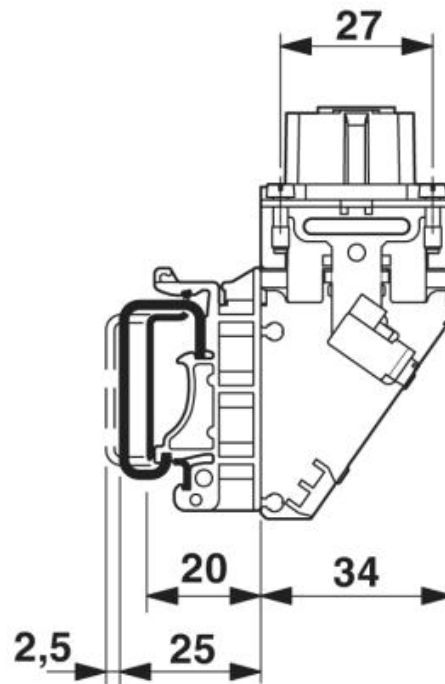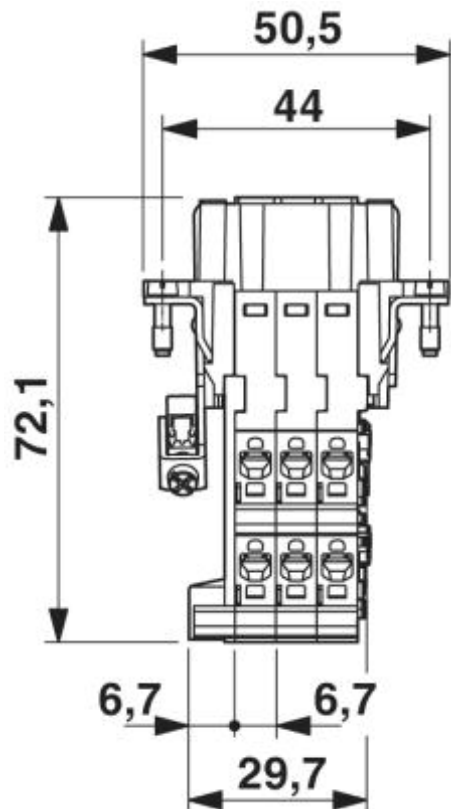

Maatschets zijaanzicht

Maatschets

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden