


## HC-B-AF-SET

Artikelnummer: 1604638

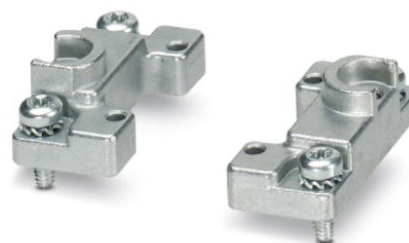

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604638>

Aanbouwflens voor schroefvergrendeling, set bestaande uit 2  
aanbouwflenzen met 4 zelftappende Torx® kopschroeven en 4  
vulringen

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 893262
sales group	D201
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 482 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

materiaal	zinkspuitgietwerk
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
Opmerking	1 stuks per connector
montage-instructie	Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben.

## Toelatingen



toelatingen

GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

---

## Tekeningen

Maatschets

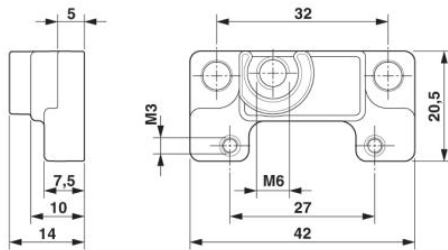

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden