

HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-EEE

Artikelnummer: 1460373



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1460373>

HEAVYCON ADVANCE-wartelbehuizing B24, met bajonetvergrendeling (binnenzeskant) van roestvaststaal, zeewaterbestendig aluminium, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M32, rechte kabelansluiting, zonder oppervlakte; geleidende afdichting (EMC-eigenschappen)



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D002
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85389099
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 569 (PC-2011)

Technische gegevens

Algemene gegevens

Opmerking	voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
bouwworm	B24
hoogte	100 mm
behuizingstype	wartelbehuizing
vergrendelingsmethode	bajonetvergrendeling

bevestigingsschroeven	M6
aantal kabelaansluitingen	1
kabeluitgang	recht
wartels	zonder
schroefmethode	1x M32
beschermklasse behuizing	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
materiaal behuizing	sputgietaluminium, zeewaterbestendig
materiaal behuizingsoppervlak	zonder coating
materiaal afdichting	NBR, geleidend
Materiaal vergrendeling	roestvaststaal
montage-instructie	Om een optimale afschermdwerking te bereiken, dient een eventueel op de schakelkastwand aangebrachte isolerende poedercoating in de buurt van de profielafdichting te worden verwijderd.

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1690969	HC-B 24-TMB-SD-IP65	HEAVYCON ADVANCE IP65-beschermkap B24, met bajonetvergrendeling, met vangdraad, diameter vangdraadoog: 3 mm
1690529	HC-EMV-KV-M32(11-21)	EMC-kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 9 mm, kabeldiameter: 11-21 mm, SW 36, wartel: M32
1690642	HC-K-KV-M32(15-21)	Kunststof kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 10 mm, kabeldiameter: 15-21 mm, SW 36, wartel: M32
1690587	HC-M-KV-M32(14-21)	Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 8 mm, kabeldiameter: 14-21 mm, SW 34, wartel: M32
1646010	HC-M-KV-M32(19-27)	Metalen kabelwartel tot 5 bar, schroefdraadlengte: 8 mm, kabeldiameter: 19-27 mm, SW 43, wartel: M32

gereedschap


1208911	SF-BIT-HEXB 5-89	Schroefbit, zeskant met kogelkop, E6,3-1/4"-bit, grootte: hex 5 x 89 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
1212070	SF-M BH	Bit-schroevendraaier, met 1/4"-snelwisselhouder, greeplengte: 119 mm, 2-componentengreep, voor extra grip, geschikt voor bits volgens DIN 3126-C 6,3 en E 6,3 / ISO 1173, magnetisch

montage

1604641	HC-B-BF	Aanbouwflenzen voor HEAVYCON ADVANCE-behuizingen met bajonetvergrendeling
1604654	HC-B-BF-SET	Bajonet-aanbouwflensset, set bestaande uit 2 aanbouwflenzen met 4 zelftappende schroeven (Torx®), en 4 vulringen


Tekeningen

diagram

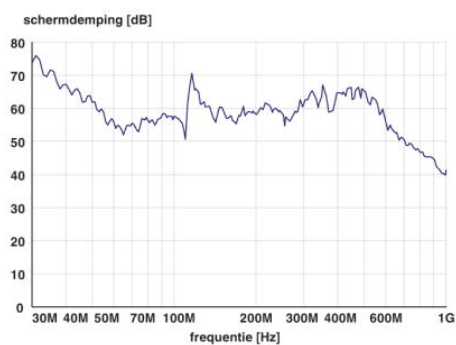


Schermdemping

Maatschets

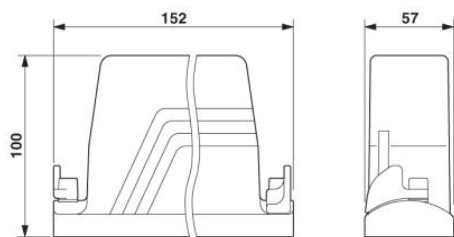

Maatschets

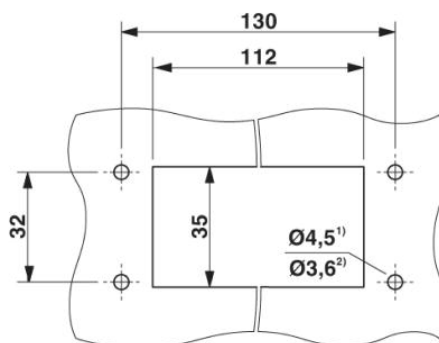

Montage-uitsparing

²⁾ bij toepassing van zelftappende torxkopschroeven (Torx® 20, M4)

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden