

SACC-MINFS-3CON-PG 9

Artikelnummer: 1521300



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1521300>

Sensor-/actorsteker, bus, recht, 3-polig, 7/8", schroefaansluiting,
metalen rand, kabelwartel Pg9

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 949532
sales group	D121
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 27 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale stroom bij 40 °C	12 A
nominale spanning	250 V
aantal polen	3
overgangsweerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 85 °C (steker/bus)

Algemene gegevens

polarisatie	A - standaard
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
beschermklasse	IP67
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,8 Nm (7/8"-connectoren) 0,4 Nm (Schroefklemmen) 0,8 Nm ... 1 Nm (wartelmoer)
	stiftcontactblok met wartelbehuizing tot aan de aanslag vast Schroeven
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PUR / PA 66
materiaal handgreep	PBT
materiaal kartelmoer	zinkspuitgietwerk, vernikkeld
aansluitmethode	schroefaansluiting
aderdoorsnede	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
aderdoorsnede AWG	22 ... 16
montage-instructie	De aders kunnen zowel met als zonder adereindhulzen worden aangesloten
kabelbuitendiameter	6 mm ... 8 mm
statusindicatie	Nee
striplengte van de mantel	30 mm
striplengte van de afzonderlijke aders	7 mm

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1430925	PROT-MINMS-PA-CHAIN	Afsluitkap 7/8" van kunststof met bevestigingsband voor sensorkabels, voor 7/8"-bussen
gereedschap		
1212512	SAC BIT MIN-D25	SAC-reserve opzetstuk, voor de montage van 7/8"-connectoren, met 4 mm zeskantaandrijving
1212597	TSD 08 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,8 Nm, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits, 2-componentengreep, voor extra grip
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adapter-bit, voor TSD-M...momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits

Tekeningen

functietekening

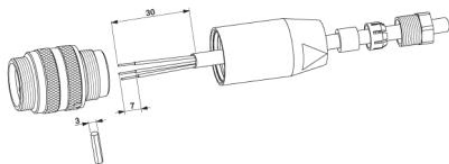


Maatschets

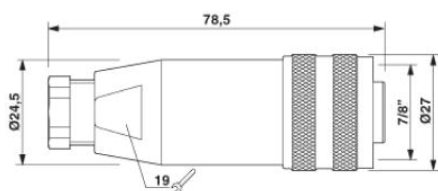

Bus 7/8"-16UNF, recht, Pg9

schematekening

Poolschema bus 7/8"-16UNF, 3-polig, aanzicht buszijde

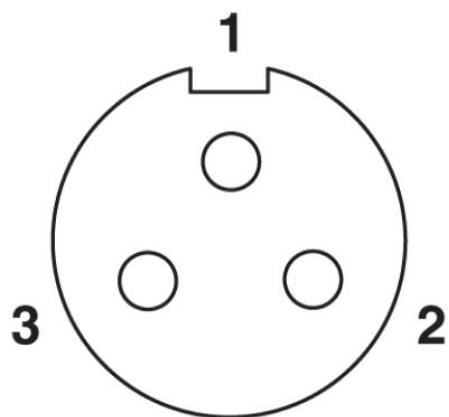

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden