


## CK2,5-ED-1,50ST AU

Artikelnummer: 1674778

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674778>

Gedraaid crimpcontact, Ø 2,5 mm, enkelvoudig stiftcontact,  
aderdoorsnede 1,5 mm<sup>2</sup>, verguld

### Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 135478
sales group	D090
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	74152900
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 415 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Elektrische gegevens

Opmerking	voor HC-M-06-, HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A-, HC-BB-, HC-B- en HC-HV-contactblokken, de kwaliteit van de crimpverbinding wordt bepaald door DIN EN 60352-2, vergulde contacten worden aanbevolen bij $U < 5 \text{ V}$ en $I < 5 \text{ mA}$
overgangsweerstand	$\leq 0,003 \Omega$
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

#### Mechanische gegevens

aansluitdoorsnede	1,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------

aansluitdoorsnede AWG	16
striplengte van de afzonderlijke aders	7,5 mm (9,5 mm bij HC-M-HV...)
steekcycli	≥ 500

#### Algemene gegevens

uitvoering	enkelvoudig stiftcontact
serie	HC-M-06
aansluittechniek	crimpaansluiting
montage-instructie	Bij spanningen < 5 V en stromen < 5 mA worden vergulde contacten aanbevolen.
	voor HC-M-06-, HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A-, HC-BB-, HC-B- en HC-HV-contactblokken, de kwaliteit van een crimpaansluiting wordt bepaald door DIN EN 60352-2

#### Materiaalgegevens

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld

#### Toelatingen



toelatingen

GOST, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

#### Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>gereedschap</b>		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Montagegereedschap, voor crimpcontacten CK 1,6... bij geringe aderdoorsneden
1662722	CK2,5-EWZ	Demontagegereedschap, voor gedraaide CK- 2,5-...-contacten
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Crimptang voor gedraaide contacten CK 1,6 ED... en CK 2,5 ED...

## Tekeningen

### Maatschets

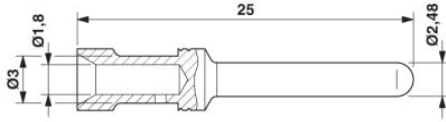

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden