

C-BCSI 1,5/9X2,8


Artikelnummer: 3240531



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240531>

Vlakstiftkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm², stiftafmetingen 20 x 2,8 mm

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 528016
sales group	B281
VPE	100 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 461 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	19,5 mm
breedte (a)	2,8 mm
kleur	rood
striplengte	7 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 105 °C
temperatuur kortstondig	120 °C
max. temperatuur langdurig	105 °C
toevoegingen	halogeenvrij

materiaal	koper
lang contactbereik	9 mm
lengte isolatiehuls (c)	10,5 mm
binnenafmeting isolatiekraag (d)	4,1 mm
materiaaldikte (g)	0,75 mm

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

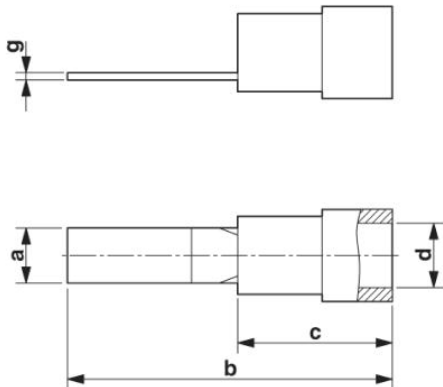

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden