

APK 1

Artikelnummer: 5022795



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=5022795>

Opklapbaar afdekprofiel, maakt samen met de afdekprofielhouder APK-TU en profielhouder APK-HP de opklapbare afdekking van klemmenstroken mogelijk; wordt in profielhouder APK-HP geklikt, afmetingen: 95 x 50 mm

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 095291
sales group	B232
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	39162000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 507 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

lengte (b)	50 mm
breedte (a)	95 mm
kleur	transparant
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 115 °C
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

materiaal

polycarbonaat PC

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

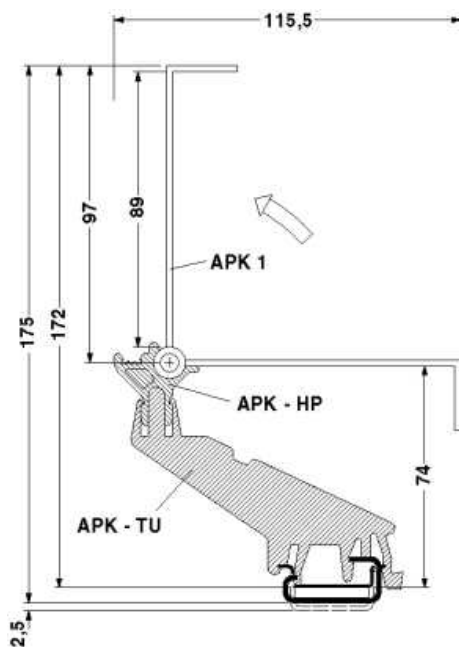

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden