


KERN DE-A11N

Houder voor de afleesinrichting

KERN

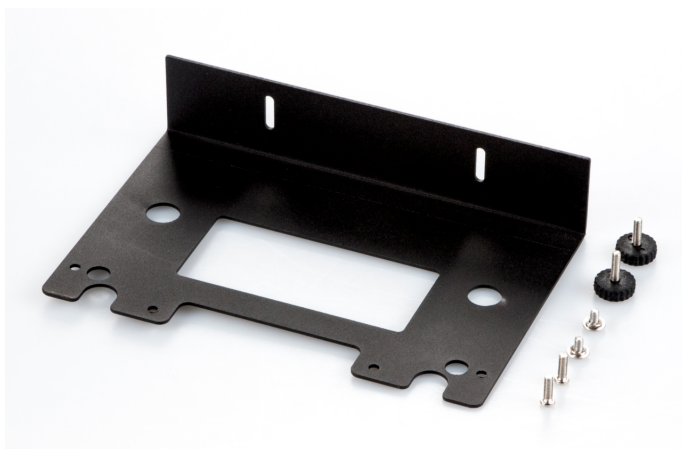

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Weegschaal
Productgroep	Montageplaat

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	200×100×40 mm
Materiaal	staal, gelakt

Milieuomstandigheden

Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	205×154×45 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,45 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761125872
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

