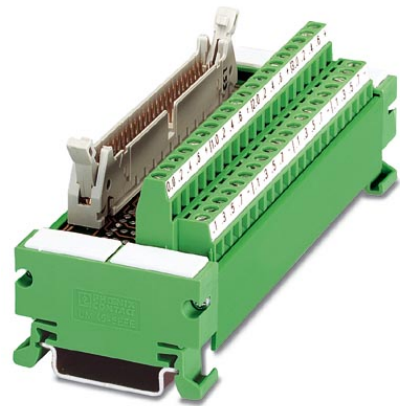



UM 45-FLK50/LA/PLC

Artikelnummer: 2962502

De afbeelding toont de variant UM 45-FLK50/PLC

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962502>

 VARIOFACE-COMPACT-LINE, interfacemodul voor 32 kanalen,
met lichtindicatie, voor montage op montagerail NS 35/7,5,
schroefaansluiting



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| EAN |  4 017918 087203 |
| Opmerking | Oprachtsgebonden productie |
| sales group | I630 |
| VPE | 1 Pcs. |
| Douanetarief | 85369010 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 199 (IF-2007) |

Technische gegevens

Algemene gegevens

| | |
|---|-----------------------|
| nominale spanning U_N | 20 V DC (tot 30 V DC) |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 1 A |
| max. totaalstroom voeding | 2 A (per byte) |
| aantal polen | 50 |
| breedte | 126 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| hoogte | 45 mm |
| diepte | 50 mm |
| statusindicatie | led geel |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| isolatiespanning | 500 V (50 Hz, 1 min.) |
| inbouwpositie | niet van invloed |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |
| | VDE 110 |
| vervuilingsgraad | 2 |
| overspanningscategorie | II |

Aansluitgegevens aansluiting 1

| | |
|------------------------------|----------------------|
| benaming aansluiting | veldniveau |
| aansluitmethode | schroefaansluiting |
| min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm ² |
| max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm ² |
| min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm ² |
| max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm ² |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil | 26 |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil | 14 |
| striplengte | 6 mm |
| schroefdraad | M3 |

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

schakelschema

Aansluitschema UM 45-FLK50/LA/PLC

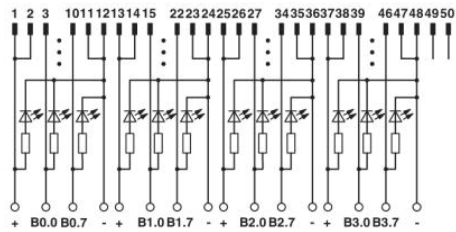

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden