


## VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7

Artikelnummer: 2322715

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322715>

VIP-VARIOFACE-frontadapter, met aangesloten systeemkabels voor SIMATIC S7-300, aansluitbaar 2 x 8 kanalen, kabellengte: 4 m

### Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 452458
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	I560
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 449 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

Opmerking	Analoge I/O-kaarten: <b>Om kortsluiting te voorkomen, dienen beide bruggen te worden verwijderd!</b> Er mag geen voeding op de frontadapter worden aangesloten!
	Digitale I/O-kaarten: De frontadapter wordt vanuit de fabriek potentiaalgebonden geleverd. Door de bruggen te verwijderen kan een potentiaalscheiding (in groepen van 8) worden bereikt.

nominale spanning $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
aansluitbare kanalen	16
aansluitmethode connector	IDC / FLK-busconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	2
aantal polen connector	14
max. toelaatbare stroom	1 A (per circuit)
normen / bepalingen	IEC 60664
	IEC 62103
	DIN EN 50178
impulsspanningsbestendigheid/isolatie	0,8 kV
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	III

## Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Tekeningen

schakelschema

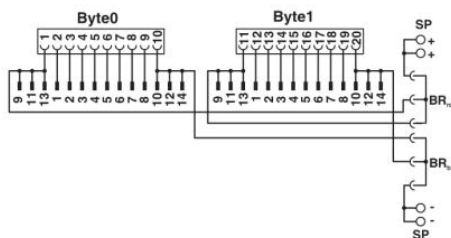

**Adresgegevens**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden