

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC

Artikelnummer: 1433168

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1433168>

AS-interface-verdeler in beschermklasse IP67 voor 1 platte kabel, 2-polig, met schroefaansluiting, haaks



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 346252
sales group	D568
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 356 (CAT-4-2013)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	2
aansluitmethode	AS-i-doordringingstechniek
aansluitdoorsnede	0,14 mm ² ... 1 mm ² (massief)
	0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (met adereindhulzen)
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 17 (massief)
	26 ... 18 (met adereindhulzen)

kabelbuitendiameter	6 mm ... 8 mm
kabeluitgang	haaks
kleur	zwart
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 70 °C (stekker/bus)
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 70 °C

Materiaal

materiaal behuizing	PA
materiaal contactblok	PUR
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Sn/Au
materiaal afdichting	neopreen (vlakke afdichting)
	FPM (O-ring)
beschermklasse	IP67

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	32 V
nominale stroom	≤ 4 A

Toelatingen



toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
1555648	SAC-4P- 2,0-186/FS SCO	Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12-SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 2 m

1555651	SAC-4P- 5,0-186/FS SCO	Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12-SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m
1555664	SAC-4P-10,0-186/FS SCO	Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12-SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 10 m
1555677	SAC-4P-15,0-186/FS SCO	Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12-SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 15 m
1555606	SAC-4P-MS/ 2,0-186 SCO	Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, stift recht M12-SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m
1555619	SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO	Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, stift recht M12-SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m
1555622	SAC-4P-MS/10,0-186 SCO	Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, stift recht M12-SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m
1555635	SAC-4P-MS/15,0-186 SCO	Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR, zwartgrijs RAL 7021, stift recht M12-SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 15 m
gereedschap		
1205150	SZK PH1 VDE	Schroevendraaier, kruiskop PH, VDE-geïsoleerd, afmetingen: PH 1 x 80 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

Tekeningen

Maatschets

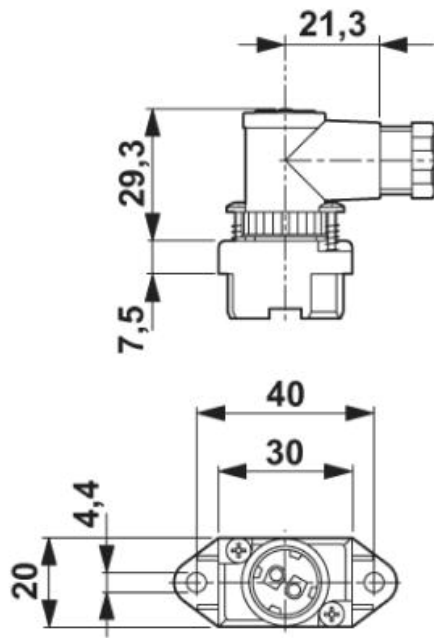

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden