

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1

Artikelnummer: 1656738


<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656738>

Geconfectioneerde glasvezelkabel, breakout-kabel, polymeervezel 980/1000 µm, SCRJ/IP20 op SCRJ/IP20, voor toepassing in schakelkasten, kabel geschikt voor buitentoepassingen met UV-bescherming, lengte: 1 m



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 030052
sales group	D523
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85447000
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 214 (PC-2009)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ overeenkomstig DIN EN 50377-6-1
vezel	980/1000 µm
aantal vezels	2,00
steekcycli	≥ 1000
kabeltype	breakout-kabel

kleinste buigradius, permanent gelegd	30 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	30 mm
kabellengte	1 m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 60 °C
	-20 °C ... 70 °C

Materiaal

materiaal behuizing	PBT
buitenmantel, materiaal	PE
buitenmantel, kleur	zwart
kleur geleiderhulshouder	blauw
beschermklasse	IP20

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


 
Ex-toelatingen:

Tekeningen


Maatschets




SCRJ-connector, POF, IP20

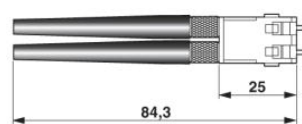


SCRJ-connector, POF, IP20

 

schematekening

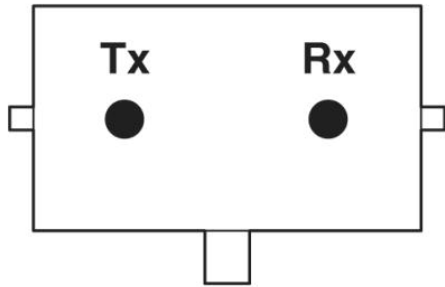

Poolschema steker SCRJ

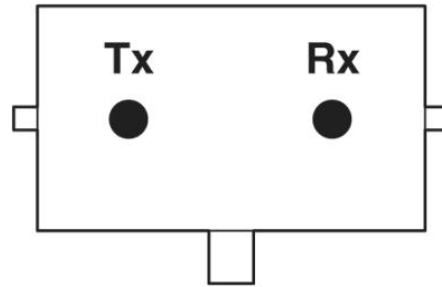

Poolschema steker SCRJ

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden