


UMK-RJ45/S/8PTDA

Artikelnummer: 2900682


<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2900682>

VARIOFACE-module voor aansluiting van een RJ45-bus met dubbele veerdrukaansluitklemmen in insteekveerdruktechniek

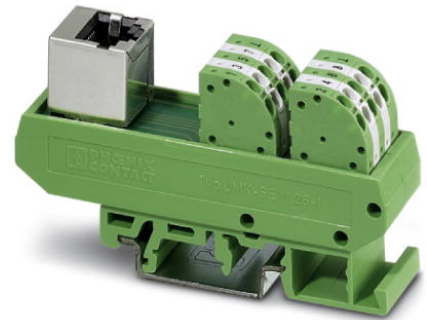

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	I099
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 320 (IF-2011)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	48 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
max. totaalstroom voeding	4 A
aantal polen	8
breedte	25 mm
hoogte	91 mm

diepte	51 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	DIN EN 50178
normen/bepalingen	DIN EN 50178
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	0,5 kV

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
aansluitmethode	veerdrukaansluiting
aantal polen	10
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16
striplengte	8 mm

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	RJ45-Bus
aantal polen	8

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

schakelschema

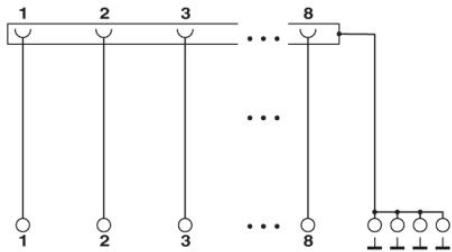

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden