

VIP-2/SC/FLK16

Artikelnummer: 2315036

De afbeelding toont een 16-polige variant

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315036>

VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op montagerail NS 35, met stiftconnector alsmede korte en lange vergrendelingshaken voor busconnectoren, aantal polen: 16



Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| EAN |  4 046356 312066 |
| sales group | I500 |
| VPE | 1 Pcs. |
| Douanetarief | 85369010 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 524 (CAT-7-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de> Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

| | |
|---|------------|
| nominale spanning U_N | 60 V AC/DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 1 A |
| aantal polen | 16 |
| breedte | 45 mm |
| hoogte | 65,5 mm |
| diepte | 56 mm |

| | |
|---|------------------|
| statusindicatie | Nee |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| inbouwpositie | niet van invloed |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |
| | IEC 62103 |
| vervuilingsgraad | 2 |
| overspanningscategorie | II |
| test-stootspanning | 0,6 kV |

Aansluitgegevens aansluiting 1

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| benaming aansluiting | printaansluiting |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| aansluitmethode | schroefaansluiting |
| min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm ² |
| max. aderdoorsnede massief | 4 mm ² |
| min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm ² |
| max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm ² |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil | 12 |
| striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M 3 |

Aansluitgegevens aansluiting 2

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| benaming aansluiting | besturingsniveau |
| aantal aansluitingen | 1 |
| aansluitmethode | IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm) |
| aantal polen | 16 |

Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Toebehoren

| Artikel | Omschrijving | Omschrijving |
|-------------------|----------------------------|--|
| Codering | | |
| 0818111 | UC-TM 4 | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Schrijfvlak: 3,6 x 10,5 mm |
| 0818085 | UC-TM 6 | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm |
| 0811862 | ZB 22:UNBEDRUCKT | Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm |
| 0809793 | ZB 5,08:UNBEDRUCKT | Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Schrijfvlak: 4,98 x 10,5 mm |
| algemeen | | |
| 5147777 | BLUEMARK X1 | Printer met UV-technologie voor het bedrukken van kunststofschildjes in UniCard-formaat |
| kabel/ader | | |
| 2299291 | FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 0,5 m |
| 2299301 | FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 1 m |
| 2304542 | FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermdde ronde kabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), lengte: 1 m |
| 2299314 | FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 1,5 m |
| 2304623 | FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermdde ronde kabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), lengte: 1,5 m |
| 2299327 | FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 2 m |
| 2304555 | FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermdde ronde kabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), lengte: 2 m |

| | | |
|---------|----------------------------|---|
| 2299330 | FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 3 m |
| 2318088 | FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermdde ronde kabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), lengte: 3 m |
| 2299343 | FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 4 m |
| 2318091 | FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermdde ronde kabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), lengte: 4 m |
| 2318965 | FLK 16/EZ-DR/ 500/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermdde ronde kabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), lengte: 5 m |
| 2299356 | FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 6 m |
| 2314477 | FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermdde ronde kabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting), lengte: 6 m |
| 2299369 | FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 8 m |
| 2299372 | FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK | Geconfectioneerde systeemkabel, met twee 16-polige contraconnectoren (1:1 aansluiting), kabellengte: 10 m |
| 2295046 | FLK EZ-DR-S.../.../... | Systeemkabel, met confectionering, afgeschermd, kabellengte: variabel |
| 2295059 | FLK EZ-DR.../.../... | Systeemkabel, met confectionering, niet afgeschermd, kabellengte: variabel |
| 2318538 | VIP-CAB-FLK16-0,14/... | Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: variabel |
| 2318460 | VIP-CAB-FLK16/0,14/0,5M | Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 0,5 m |
| 2318473 | VIP-CAB-FLK16/0,14/1,0M | Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 1 m |
| 2318486 | VIP-CAB-FLK16/0,14/1,5M | Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 1,5 m |
| 2318499 | VIP-CAB-FLK16/0,14/2,0M | Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 2 m |
| 2318509 | VIP-CAB-FLK16/0,14/3,0M | Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 3 m |
| 2318512 | VIP-CAB-FLK16/0,14/4,0M | Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 4 m |
| 2318525 | VIP-CAB-FLK16/0,14/6,0M | Geconfectioneerde ronde kabel met twee omspoten 16-polige contraconnectoren (1:1-aansluiting). De kabel beschikt over een 90° en een 180° vast aangesloten connector, kabellengte: 6 m |

Tekeningen

schakelschema

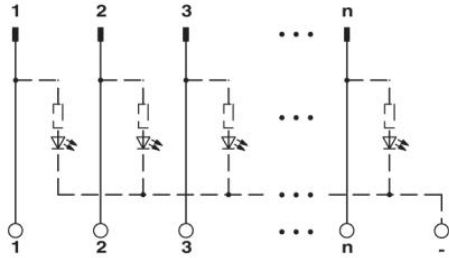

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden