

VS-M12MS-IP20-93R-LI/2,0

Artikelnummer: 1416242



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1416242>

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd,
stergroepering, AWG 22, soepel (19-draads), RAL 6018 (geelgroen),
M12-stiftconnector op RJ45-connector/IP20, line, lengte: 2 m

**PROFI
NET**

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 473385
sales group	D514
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444210
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 311 (PC-2011)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

Maatschets

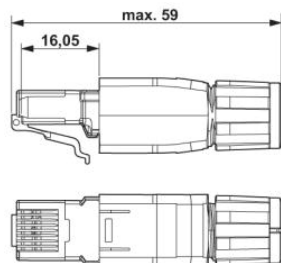


RJ45-connector, IP20

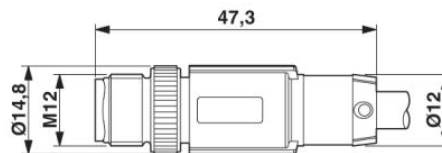


Steker M12 x 1, recht, afgeschermd

schakelschema

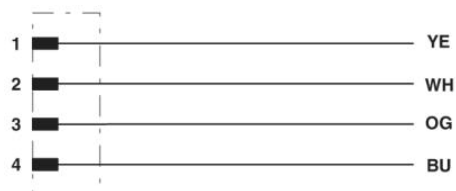

Contactbezetting van de M12-steker

schematekening

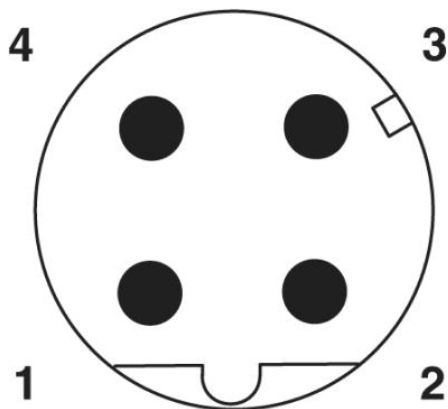

Poolschema steker M12, 4-polig, D-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde



PROFINET [93R]

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden