


VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q

Artikelnummer: 2322304


<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322304>

VARIOFACE-interfacemoduul, voor MODICON® TSX Quantum, met speciale MODICON®-codering, voor in-/uitgang van 32 kanalen

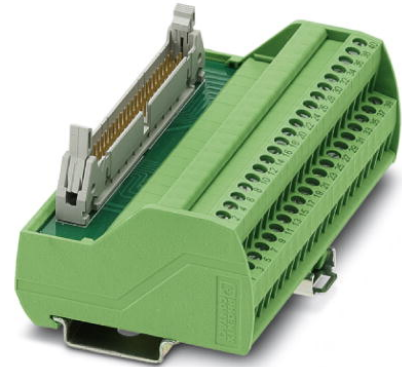

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| EAN |  4 046356 451192 |
| Opmerking | Opdrachtsgebonden productie |
| sales group | I550 |
| VPE | 1 Pcs. |
| Douanetarief | 85369010 |
| Brutogewicht per stuk | KG |
| Nettogewicht per stuk | KG |
| Zie cataloguspagina | Pagina 473 (CAT-7-2013) |

Technische gegevens**Algemene gegevens**

| | |
|---|------------|
| nominale spanning U_N | 60 V AC/DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 1 A |
| aantal polen | 50 |
| breedte | 106,1 mm |
| hoogte | 65,5 mm |

| | |
|---|-----------------------|
| diepte | 56 mm |
| statusindicatie | Nee |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| isolatiespanning | 500 V (50 Hz, 1 min.) |
| inbouwpositie | niet van invloed |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |
| | IEC 62103 |
| vervuilingsgraad | 2 |
| overspanningscategorie | II |
| test-stootspanning | 0,6 kV |

Aansluitgegevens aansluiting 1

| | |
|------------------------------|---------------------|
| benaming aansluiting | veldniveau |
| aansluitmethode | schroefaansluiting |
| min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm ² |
| max. aderdoorsnede massief | 4 mm ² |
| min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm ² |
| max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm ² |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil | 12 |
| striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |

Aansluitgegevens aansluiting 2

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| benaming aansluiting | besturingsniveau |
| aantal aansluitingen | 1 |
| aansluitmethode | IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm) |
| aantal polen | 50 |

Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

schakelschema

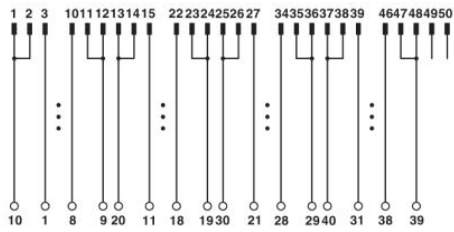

VIP-2/.../FLK50/MODI-TSX/Q-aansluitschema

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden