

VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7

Artikelnummer: 2322443

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322443>

VIP-VARIOFACE-frontadapter, met aangesloten systeemkabels voor SIMATIC S7-300, aansluitbaar 1 x 32 kanalen, kabellengte: 0,5 m

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 451888
sales group	I560
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 448 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

Opmerking	Analoge I/O-kaarten: Om kortsluiting te voorkomen, dienen beide bruggen te worden verwijderd! Er mag geen voeding op de frontadapter worden aangesloten!
	Digitale I/O-kaarten: De frontadapter wordt vanuit de fabriek potentiaalgebonden geleverd. Door de bruggen te verwijderen kan een potentiaalscheiding (in groepen van 8) worden bereikt.
nominale spanning U_N	< 50 V AC
	60 V DC

aansluitbare kanalen	32
aansluitmethode connector	IDC / FLK-busconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	1
aantal polen connector	50
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
max. toelaatbare stroom	1 A (per circuit)
normen / bepalingen	IEC 60664
	IEC 62103
	DIN EN 50178
impulsspanningsbestendigheid/isolatie	0,8 kV
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	III

Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:


Tekeningen

Maatschets

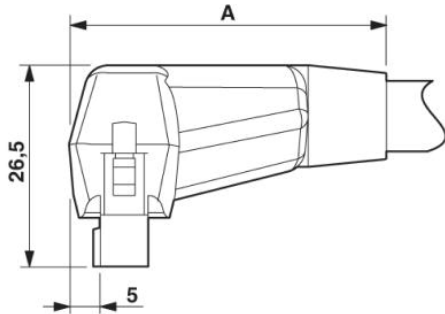

	A
...FLK14...	37
...FLK50...	42

schakelschema

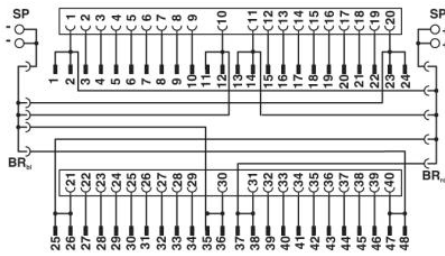

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden