



FLKMS-D25 SUB/B/ZFK3DS/PE

Artikelnummer: 2295936

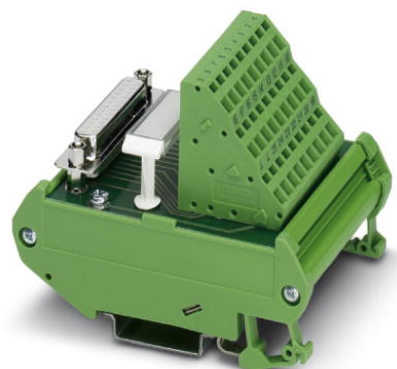


<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2295936>

 VARIOFACE-moduul, met veerdrukaansluiting en D-SUB-miniaturbusconnector, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32, aantal polen: 25



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 448004
sales group	I091
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	24 V AC (48 V DC)
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2,5 A
aantal polen	25
breedte	67 mm
hoogte	90 mm
diepte	73 mm
statusindicatie	Nee

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
isolatiespanning	800 V (50 Hz, 1 min.)
inbouwpositie	niet van invloed
normen/bepalingen	lucht- en kruipwegen EN 50178 basisisolatie
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	1,2 kV
nominale isolatiespanning	125 V

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	veerdrukaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
striplengte	7 mm

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden