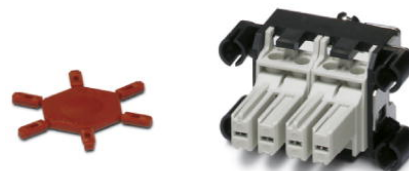



VC-TR1/2M-PEA-S22-SET

Artikelnummer: 1607143

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1607143>

Contactblokkenset voor de wartelzijde, wartelramen met PE, 4 bevestigingsschroeven, 2-polige contactblokken voorgemonteerd, 6 polarisatieprofielen

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 940928
sales group	D294
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 32 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemene gegevens

aansluittechniek	schroefaansluiting
	schroefaansluiting
aandraaimoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
vervuilingsgraad	3
overspanningscategorie	III

steekcycli	≥ 100
bouwworm	VC1
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
aansluitdoorsnede	0,2 mm ² ... 4 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	24 ... 12


Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	vertind
materiaal contactblok	PA

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	400 V
nominale spanning U_N	400 V
test-stootspanning	6 kV
	6 kV
nominale stroom	20 A
	20 A
nominale stroom I_N	20 A

 Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen

functietekening

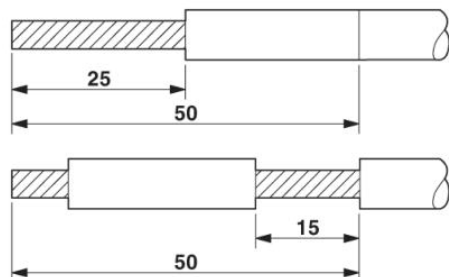

Maatschets

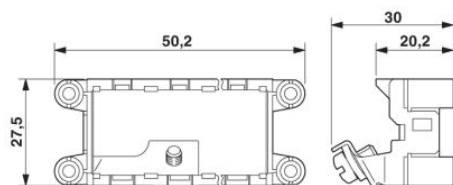

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden