

# VS-25-DEVNET

Artikelnummer: 1652240



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652240>

Complete D-SUB-connector, voor DeviceNet, grootte 3, stekerdeel, schroefaansluiting, niet afgeschermd, aansluitrichting recht, beschermklasse IP67

DeviceNet™

## Commerciële gegevens

|                       |                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                   | <br>4 017918 929169 |
| Opmerking             | Opdrachtsgebonden productie                                                                          |
| sales group           | D503                                                                                                 |
| VPE                   | 1 Pcs.                                                                                               |
| Douanetarief          | 85369010                                                                                             |
| Brutogewicht per stuk | KG                                                                                                   |
| Nettogewicht per stuk | KG                                                                                                   |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 24 (PC-2005)                                                                                  |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Technische gegevens

### Mechanische gegevens

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| aantal polen                   | 5                   |
| aansluitmethode                | schroefaansluiting  |
| aansluitdoorsnede              | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG          | 24 ... 12           |
| kabeluitgang                   | schuin              |
| kabeltype                      | ronde kabel         |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C    |

#### Material

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0          |
| materiaal behuizing                | PA          |
| materiaal contactblok              | PA          |
| materiaal contact                  | Cu-legering |
| materiaal contactoppervlak         | verguld     |
| beschermklasse                     | IP67        |

#### Elektrische gegevens

|                        |     |
|------------------------|-----|
| aantal polen           | 5   |
| nominale stroom        | 8 A |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad       | 3   |

#### Elektrische gegevens

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| nominale spanning (III/3) | 250 V |
| nominale stroom           | 8 A   |

#### Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

#### Tekeningen

Maatschets

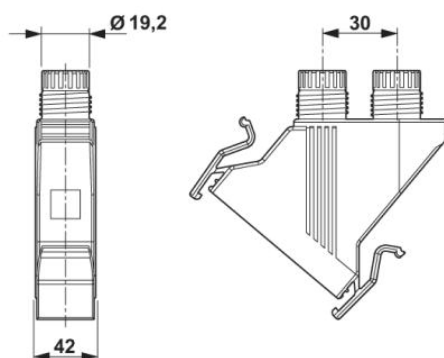

D-SUB-connector

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden