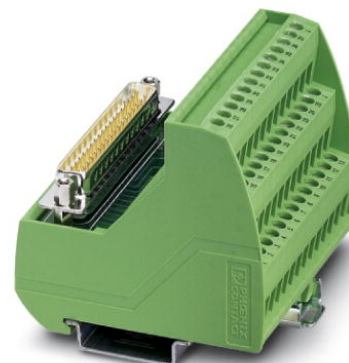



## VIP-3/SC/D25SUB/F

Artikelnummer: 2315188

De afbeelding toont de versie VIP-3/SC/D50SUB/M

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315188>

 VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en D-SUB-miniaturbusconnector, voor montage op montagerail NS 35, aantal polen: 25



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Commerciële gegevens

EAN	
sales group	I501
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 533 (CAT-7-2013)

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

nominale spanning $U_N$	125 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	2 A
aantal polen	25
breedte	57,4 mm
hoogte	69 mm
diepte	62 mm

statusindicatie	Nee
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II
test-stootspanning	1,2 kV

#### Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	4 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M 3

#### Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	D-SUB-connector
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	D-SUB-busconnector
aantal polen	25

#### Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

**Toebehoren**

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
<b>Codering</b>		
0818111	UC-TM 4	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Schrijfvlak: 3,6 x 10,5 mm
0818085	UC-TM 6	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm
0811862	ZB 22:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm
0809793	ZB 5,08:UNBEDRUCKT	Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Schrijfvlak: 4,98 x 10,5 mm
<b>algemeen</b>		
5147777	BLUEMARK X1	Printer met UV-technologie voor het bedrukken van kunststofschildjes in UniCard-formaat
<b>kabel/ader</b>		
2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Afgeschermd systeemkabel, geconfectioneerd met twee D-SUB-busconnectoren, kabellengte: variabel
2302434	CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../...	Afgeschermd systeemkabel, geconfectioneerd met twee D-SUB-stiftconnectoren, kabellengte: variabel
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Afgeschermd systeemkabel, geconfectioneerd met een D-SUB-bus- en -stiftconnector, kabellengte: variabel
2302120	CABLE-D25SUB/B/S/ 50/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 0,5 m
2302133	CABLE-D25SUB/B/S/100/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1 m
2302146	CABLE-D25SUB/B/S/150/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1,5 m
2302159	CABLE-D25SUB/B/S/200/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 2 m

2302162	CABLE-D25SUB/B/S/300/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 3 m
2302175	CABLE-D25SUB/B/S/400/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 4 m
2302188	CABLE-D25SUB/B/S/600/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 25-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 6 m
2305635	CABLE-D25SUB/S/S/100/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met aan beide zijden een 25-polige D-SUB-stiftconnector; kabellengte: 1 m
2305648	CABLE-D25SUB/S/S/200/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met aan beide zijden een 25-polige D-SUB-stiftconnector; kabellengte: 2 m
2305651	CABLE-D25SUB/S/S/300/ KONFEK/S	Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met aan beide zijden een 25-polige D-SUB-stiftconnector; kabellengte: 3 m

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden