

FLK 14/16/EZ-DR/ 100/S7

Artikelnummer: 2293828



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293828>

Geconfectioneerde ronde kabel, voor frontadapters van de Siemens SIMATIC®-serie „TOP connect“, met een 16-polige en een 14-polige contraconnector, voor de overdracht van 8 kanalen, kabellengte: 1 m

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 125516
sales group	I680
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 456 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

nominale spanning U_N	< 50 V AC
	60 V DC
stroombelastbaarheid per kanaal max.	1 A
max. aderweerstand	0,16 Ω /m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

kabellengte	1 m
afzonderlijke ader, doorsnede	0,14 mm ²
AWG	26
aderopbouw: aantal litzendraden:	7
afzonderlijke ader, materiaal	Cu vertind
isolatiespanning	500 V AC (50 Hz, 1 min.)
buitendiameter	6,4 mm
kabel, confectionering	snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
afscherming	nee
normen / bepalingen	DIN EN 60352-4
	IEC 352-4

Connector moduulzijde

aantal polen	14
steekbare aansluiting	IDC / FLK-busconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	1

Connector besturingszijde

aantal polen	16
steekbare aansluiting	IDC / FLK-busconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	1

Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized, GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

schakelschema

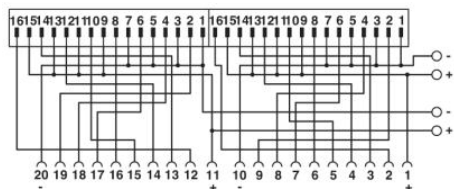

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden