

VS-08-ST-RJ45

Artikelnummer: 1688573



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688573>

RJ45-stiftcontactblok, CAT5e, 8-polig, afgeschermd, IDC-aansluittechniek, voor litzen AWG 26 en massieve aders AWG 26 ...
24

Ethernet

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 622404
sales group	D511
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 168 (PC-2007)

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	8
aantal steekplaatsen	1
afgeschermd	ja
steekcycli	≥ 750
aansluitmethode	IDC

aansluitdoorsnede	0,13 mm ² ... 0,2 mm ² (massief)
	0,14 mm ² (soepel)
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 24 (massief)
	26 (soepel)
kabeluitgang	recht
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 85 °C

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contactblok	thermoplastisch materiaal
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel

Elektrische gegevens

aantal polen	8
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
nominale stroom	1,5 A
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	2

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
gereedschap		
1206696	CRIMPFOX LC	Basismodel crimptang, met korte greep, zonder crimpinzetstukken, met bevestigingsmogelijkheid voor locator
1207420	CRIMPFOX LC-RJ 45S	Persprofiel voor basismodel crimptang CRIMPFOX LC, voor het vercrimpen van VARIOSUB RJ45-stiftcontactblokken VS-08-ST-RJ45

knikbeveiliging


1689226	VS-08-KS/GN	RJ45-knikbeveiliging, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, kabeldiameters tot 6 mm, kleur: groen
1689213	VS-08-KS/GR	RJ45-knikbeveiliging, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, kabeldiameters tot 6 mm, kleur: grijs

wartelbehuizing

1652295	VS-08-T-G-RJ45/IP20	RJ45-wartelbehuizing, IP20, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor aanbouwramen, gedraaide uitvoering, voor Factoryline Modular Managed Switches, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 6,5 mm
1688638	VS-08-T-RJ45/IP 20	RJ45-wartelbehuizing, IP20, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor aanbouwramen, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 6,5 mm
1688696	VS-08-T-RJ45/IP67	RJ45-wartelbehuizing, IP67, voor stiftcontactblok VS-08-ST-RJ45, met push-pull-vergrendeling voor aanbouwramen, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 6,5 mm

Tekeningen

Maatschets

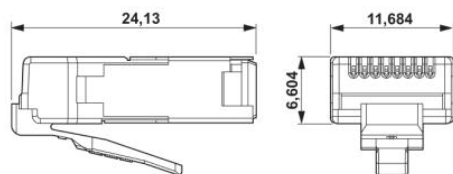

RJ45-stiftcontactblok

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden