
 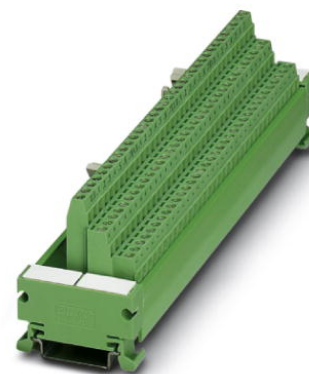


# UM 45-FLK50/32IM/PLC

Artikelnummer: 2962890


<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962890>

VARIOFACE-COMPACT-LINE, initiatormodulaal voor aansluiting van 32 PNP-initiatoren, voor montage op montagerail NS 35/7,5, schroefaansluiting



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

## Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 087494
sales group	I631
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 205 (IF-2007)

## Technische gegevens

### Algemene gegevens

nominale spanning $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
max. totaalstroom voeding	2 A (per byte)
aantal polen	50
breedte	197 mm

hoogte	45 mm
diepte	51 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
isolatiespanning	500 V (50 Hz, 1 min.)
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664 DIN VDE 110
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

#### Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	veldniveau
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,14 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm <sup>2</sup>
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm <sup>2</sup>
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	14
striplengte	6 mm
schroefdraad	M3

#### Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	besturingsniveau
aantal aansluitingen	1
aansluitmethode	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal polen	50

#### Toelatingen



toelatingen


GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

## Tekeningen

### schakelschema

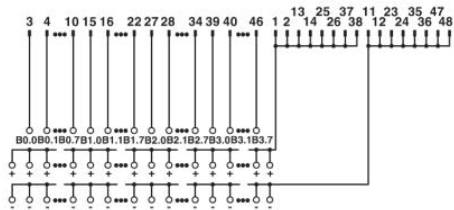

Aansluitschema UM 45-FLK50/32IM/PLC

## Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden