



UMKS- C64M-VS

Artikelnummer: 2970565

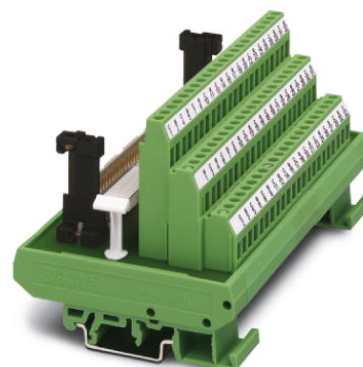

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2970565>

 VARIOFACE-moduul, voor connectoren IEC 603/DIN 41612, uitvoering C, 64-polig, bezet in rij a, c, met stiftconnector, kabelbehuizing geschroefd



Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 087753
sales group	I021
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 540 (CAT-7-2013)

Technische gegevens

Algemene gegevens

nominale spanning U_N	125 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	1 A
aantal polen	64
breedte	135 mm
hoogte	77 mm
diepte	72 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Aansluitgegevens aansluiting 1

benaming aansluiting	printaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN
aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

Aansluitgegevens aansluiting 2

benaming aansluiting	IEC 603/DIN 41612-aansluiting
aansluitmethode	IEC 603/DIN 41612-aansluiting
aantal polen	64

Toelatingen



toelatingen

GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden