


## VIP-2/SC/D15SUB/M

Artikelnummer: 2315120

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2315120>

VARIOFACE-moduul, met schroefaansluiting en D-SUB-miniaturstiftconnector, voor montage op montagerail NS 35, aantal polen: 15

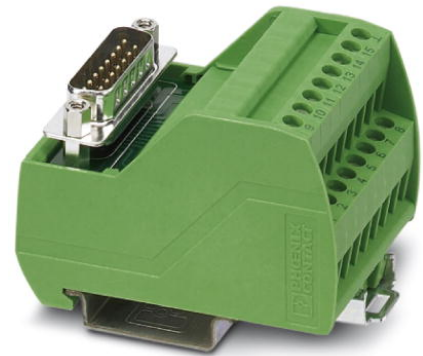

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Commerciële gegevens

|                       |  |
|-----------------------|--|
| EAN                   | <br>4 046356 312912 |
| sales group           | I501   |
| VPE                   | 1 Pcs.   |
| Douanetarief          | 85369010   |
| Brutogewicht per stuk | KG   |
| Nettogewicht per stuk | KG   |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 532 (CAT-7-2013)  |

### Technische gegevens

#### Algemene gegevens

|   |             |
|---|-------------|
| nominale spanning $U_N$                 | 125 V AC/DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 2 A         |
| aantal polen                            | 15          |
| breedte                                 | 45 mm       |
| hoogte                                  | 65,5 mm     |
| diepte                                  | 45,1 mm     |

|   |                  |
|---|------------------|
| omgevingstemperatuur (bedrijf)          | -20 °C ... 50 °C |
| omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| inbouwpositie                           | niet van invloed |
| normen / bepalingen                     | IEC 60664        |
|   | DIN EN 50178     |
|   | IEC 62103        |
| vervuilingsgraad                        | 2                |
| overspanningscategorie                  | II               |
| test-stootspanning                      | 1,2 kV           |

#### Aansluitgegevens aansluiting 1

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| benaming aansluiting            | printaansluiting    |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN            |
| aansluitmethode                 | schroefaansluiting  |
| min. aderdoorsnede massief      | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede massief      | 4 mm <sup>2</sup>   |
| min. aderdoorsnede soepel       | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| max. aderdoorsnede soepel       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| min. aderdoorsnede AWG/kcmil    | 24                  |
| max. aderdoorsnede AWG/kcmil    | 12                  |
| striplengte                     | 8 mm                |
| schroefdraad                    | M 3                 |

#### Aansluitgegevens aansluiting 2

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| benaming aansluiting | D-SUB-connector      |
| aantal aansluitingen | 1                    |
| aansluitmethode      | D-SUB-stiftconnector |
| aantal polen         | 15                   |

#### Toelatingen



toelatingen

CSA, cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

| <b>Toebehoren</b> |                               |  |
|-------------------|-------------------------------|--|
| Artikel           | Omschrijving                  | Omschrijving   |
| <b>Codering</b>   |                               |  |
| 0818111           | UC-TM 4                       | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 4,2 mm, Schrijfvlak: 3,6 x 10,5 mm |
| 0818085           | UC-TM 6                       | Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Schrijfvlak: 5,6 x 10,5 mm |
| 0811862           | ZB 22:UNBEDRUCKT              | Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 22 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 21,8 mm                                   |
| 0809793           | ZB 5,08:UNBEDRUCKT            | Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 5,08 mm, Schrijfvlak: 4,98 x 10,5 mm                                 |
| <b>algemeen</b>   |                               |  |
| 5147777           | BLUEMARK X1                   | Printer met UV-technologie voor het bedrukken van kunststofschildjes in UniCard-formaat  |
| <b>kabel/ader</b> |                               |  |
| 2302421           | CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... | Afgeschermd systeemkabel, geconfectioneerd met twee D-SUB-busconnectoren, kabellengte: variabel  |
| 2302340           | CABLE D-SUB-S/.../.../...     | Afgeschermd systeemkabel, geconfectioneerd met een D-SUB-bus- en -stiftconnector, kabellengte: variabel  |
| 2305444           | CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met aan beide zijden een 15-polige D-SUB-busconnector; kabellengte: 1 m   |
| 2305457           | CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met aan beide zijden een 15-polige D-SUB-busconnector; kabellengte: 2 m   |
| 2305460           | CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met aan beide zijden een 15-polige D-SUB-busconnector; kabellengte: 3 m   |
| 2302052           | CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 15-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 0,5 m   |
| 2302065           | CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 15-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1 m   |
| 2302078           | CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermd systeemkabel, met een 15-polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 1,5 m   |

|         |                                   |  |
|---------|-----------------------------------|--|
| 2302081 | CABLE-D15SUB/B/S/200/<br>KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 15-<br>polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 2 m |
| 2302094 | CABLE-D15SUB/B/S/300/<br>KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 15-<br>polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 3 m |
| 2302104 | CABLE-D15SUB/B/S/400/<br>KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 15-<br>polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 4 m |
| 2302117 | CABLE-D15SUB/B/S/600/<br>KONFEK/S | Geconfectioneerde, afgeschermdde systeemkabel, met een 15-<br>polige D-SUB-bus- en -stiftconnector; kabellengte: 6 m |

## Tekeningen

### Maatschets

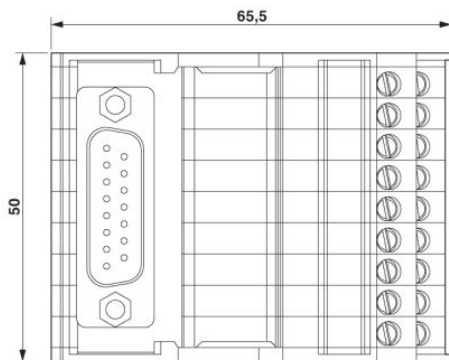

**Adresgegevens**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden