

FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

Artikelnummer: 2302748

De afbeelding toont de variant FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302748>

VARIOFACE-frontadapter, voor Allen-Bradley ControlLogix en Honeywell PlantScape, input kaart IB 32. De frontadapters worden in de hoge afdekkappen 1756-TBE (niet bij de levering inbegrepen) gestoken

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 910471
sales group	I603
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 424 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

nominale spanning U_N	< 50 V AC
	60 V DC
aansluitbare kanalen	32
aansluitmethode connector	IDC- / FLK-stiftconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	1

aantal polen connector	50
aantal polen	50
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
inbouwpositie	niet van invloed
max. toelaatbare stroom	1 A (per circuit)
normen / bepalingen	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	II

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized


aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

schakelschema

Aansluitschema FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

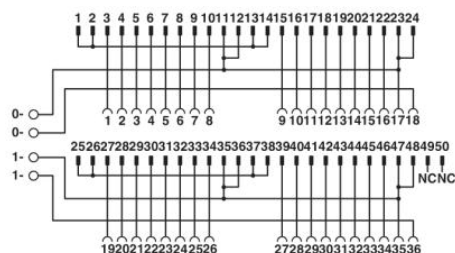

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden