

VS-15-BU-DSUB-CD-MG

Artikelnummer: 1688926



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688926>

D-SUB-contactdrager, grootte 2, voor 15 signaalcontacten,
contactsoort bus, voor crimpcontacten, recht, bevestiging via 4-40
UNC-schroefdraad, voor aanbouwwratten VS-15-...

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	D501
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 212 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	15
stekerbeeld	D-SUB 15
steekcycli	≥ 500
aansluitmethode	crimpaansluiting
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, geelgechromeerd
materiaal contactblok	polyester GF

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	125 V
nominale stroom	5 A

Toelatingen



toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:
Ex-toelatingen:


Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
contacten		
1688997	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,2	Crimpcontact, voor D-SUB-contactblokken met standaard aansluitdichtheid, bus, aansluitdoorsnede AWG 28 ... 24, gedraaid, verguld
1688984	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5	Crimpcontact, voor D-SUB-contactblokken met standaard aansluitdichtheid, bus, aansluitdoorsnede AWG 24 ... 20, gedraaid, verguld

Tekeningen

Maatschets

D-SUB-contactdrager

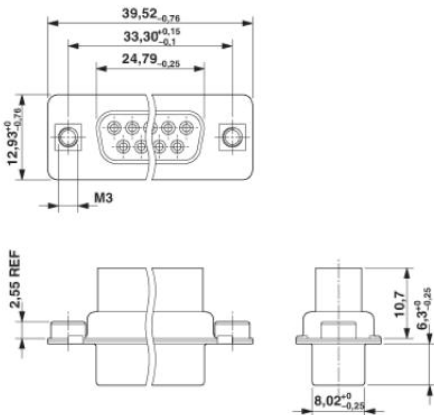

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden