


VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7

Artikelnummer: 2322605

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322605>VIP-VARIOFACE-frontadapter, met aangesloten systeemkabels voor
SIMATIC S7-300, aansluitbaar 4 x 8 kanalen, kabellengte: 4 m**Commerciële gegevens**

EAN	 4 046356 452342
Opmerking	Oprachtsgebonden productie
sales group	I560
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 449 (CAT-7-2013)

 
Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens**Algemeen**

Opmerking	Analoge I/O-kaarten: Om kortsluiting te voorkomen, dienen beide bruggen te worden verwijderd! Er mag geen voeding op de frontadapter worden aangesloten!
	Digitale I/O-kaarten: De frontadapter wordt vanuit de fabriek potentiaalgebonden geleverd. Door de bruggen te verwijderen kan een potentiaalscheiding (in groepen van 8) worden bereikt.

nominale spanning U_N	< 50 V AC
	60 V DC
aansluitbare kanalen	32
aansluitmethode connector	IDC / FLK-busconnector (2,54 mm)
aantal connectoren	4
aantal polen connector	14
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
max. toelaatbare stroom	1 A (per circuit)
normen / bepalingen	IEC 60664
	IEC 62103
	DIN EN 50178
impulsspanningsbestendigheid/isolatie	0,8 kV
vervuilingsgraad	2
overspanningscategorie	III

Toelatingen



toelatingen


cULus Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Tekeningen

schakelschema

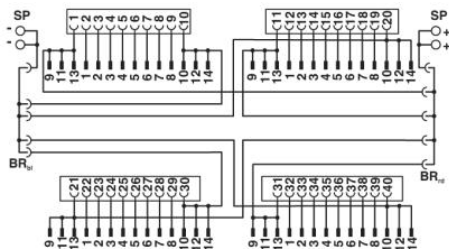

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden