
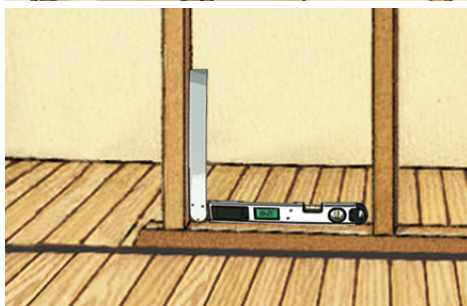


Laserliner®

ArcoMaster

Digitale elektronische hoekmeter -
superexact meten tot in
de kleinste hoek.

Rev0115

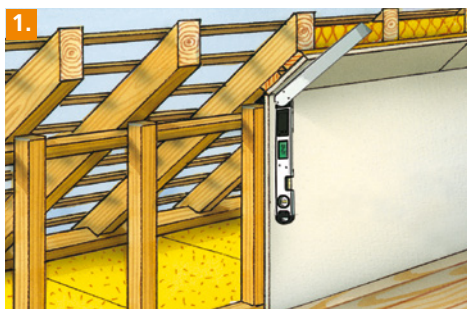

1. Binnen- of buitenhoek van 0-220° exact bepalen: bij het meten van dakhellingen, inpassen van meubels of ramen aan hoeken en randen.

2. Uittrekbare, extra zwaaihaak voor het meten van hoeken op slecht bereikbare plekken.

– Robuuste **aluminiumbehuizing**

– **Verticale en horizontale libel**

– Een **verlicht LC-display** op de voor- en achterzijde maakt het werken aan beide zijden mogelijk.

– Beide displays kunnen per druk op de toets worden gedraaid: **FlipDisplay**

– **AutoShut off-functie**

– **Auto hold:** voor werkzaamheden zonder zichtcontact met het LC-display.

– **Deellijn** wordt door een druk op de toets weergegeven - ook in de hold-modus; ideaal voor versteksnedes.

TECHNISCHE GEGEVENS

EXACTHEID VAN DE LIBELLEN
± 0,25 mm/m

NAUWKEURIGHEID ± 0,2°

MEETBEREIK 0 – 220°

REFERENTIE 0°

AUTOSHUT OFF 3 min

POOTLENGTE 40 / 60 cm

STROOMVERZORGING
Batterij 2 x type AA / 8h


WATER- EN STOFBESCHERMING IP 54

GEWICHT 40: 0,8 / 60: 1,05 kg

AFMETINGEN

40: 420 x 57 x 40 mm (B x H x D)

60: 650 x 57 x 40 mm (B x H x D)

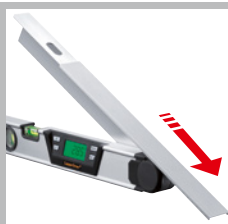

Zwaaihaak kan naar beneden...



...en naar boven worden uitgetrokken.



LC-display ook aan de achterzijde



Display per druk op de toets 180° draaibaar

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
ArcoMaster 40	075.130A	4 021563 664016	1
ArcoMaster 60	075.131A	4 021563 666683	1

2x
AA



ArcoMaster 40 / 60

inclusief transporttas
+ batterijen

Verpakkingsafmetingen (B x H x D)
40: 460 x 310 x 130 mm
60: 650 x 310 x 130 mm