

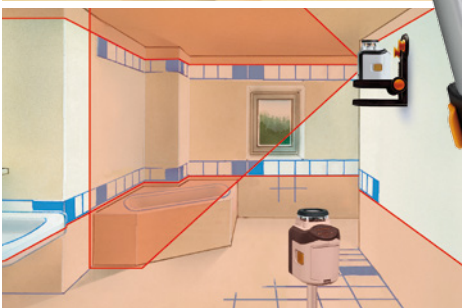


SmartLine-Laser 360° set

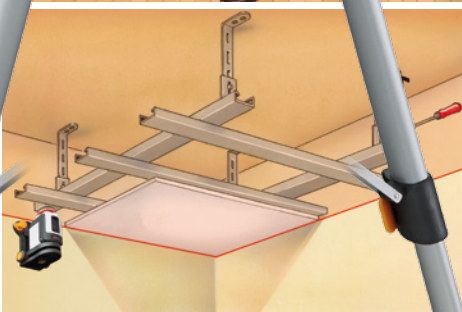

Kruislijnlasers met spindelstatief, horizontale 360°-lasercirkel, verticale lijn en neigingsfunctie

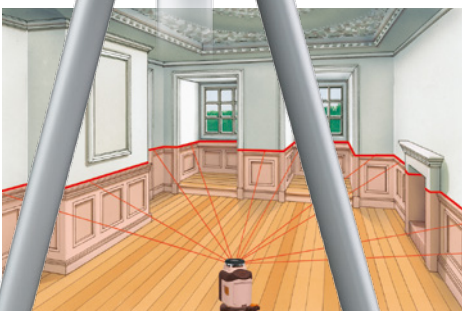


SmartLine-Laser 360°

- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **horizontale laserlijn** produceert een continu 360° laserlijnen, de verticale laserlijn is gericht loodrecht daarop. Ideaal voor bijna alle uitlijnwerkzaamheden.
- **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 30 m reikwijdte worden geregistreerd - ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Out-Off-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- **Eenvoudige uniforme bediening**

Compact statief 150 cm

- Spindelstatief van aluminium
- 5/8" schroefadapter

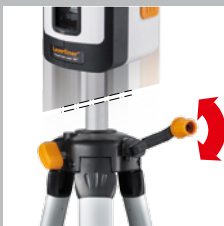


Snelle traploze instelling



Optioneel: laserontvanger RX 30

1H 1V

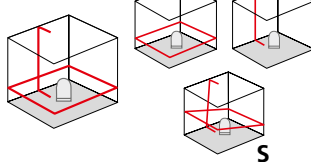

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 0,4 mm / m

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°

NIVELLERING automatisch

WERKBEREIK (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 20 m

WERKBEREIK met handontvanger (afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 10 - 30 m

LASERGOLFLENGTE 635 nm

LASERKLASSE 2 / < 1 mW

STROOMVOORZIEJING 4 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6)

GEBRUIKSDUUR ca. 35 uur

WERKTEMPERATUUR 0°C ... +40°C

OPBERGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C

GEWICHT (complete set) 3,4 kg

AFMETINGEN SLL 360° (B x H x D) 80 x 125 x 100 mm

SmartLine-Laser 360° Set

inclusief SmartLine-Laser 360°
+ transporttas
+ laserbril
+ batterijen

inclusief compact statief 150 cm
+ transporttas

Verpakkingsafmetingen (B x H x D)
185 x 895 x 175 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SmartLine-Laser 360° set	081.118B	4 021563 686995	2

