



# Laserliner®

## ThermoMaster



### Digitale thermometer met contactthermo-element voor de toepassing in het laboratorium en in de industrie

Rev.0415

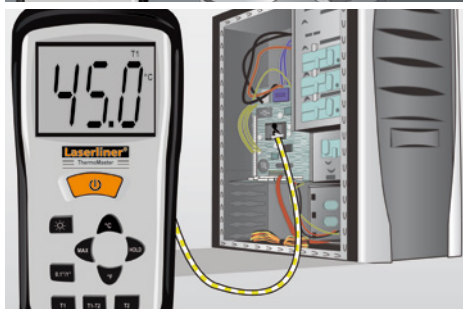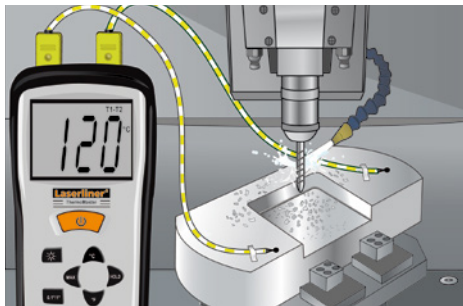

- **Groot temperatuurmeetbereik:** -50°C ... 1300°C
- **Duale K-type-ingangen** voor thermo-elementen voor de directe meting van het verschil tussen twee temperaturen
- **Twee buigzame thermo-elementen** voor tal van industriële toepassingen
- Met de **MAX-functie** kunnen overschrijdingen van grenswaarden bij langere metingen worden bepaald
- **Uitklapbare standvoet** voor laboratoriumbedrijf
- **1/4"-statiefaansluiting** voor de flexibele vergrendeling in stationaire constructies
- **Slagvaste behuizing** met rubberen beschermhoes
- **Verlicht, overzichtelijk display**

#### TECHNISCHE GEGEVENS

**MEETBEREIK MEETSISTEEM**  
-50°C ... 1300°C

**NAUWKEURIGHEID MEETSISTEEM**  
-50°C ... 0°C / ± 2°C  
0°C ... 1.000°C / ± 0,5 % van de weergavewaarde +1°C  
1.000°C ... 1.300°C / ± (0,8 % van de weergavewaarde +1°C)

**RESOLUTIE** 0,1°C / 1°C omschakelbaar

**MEETBEREIK THERMO-ELEMENT**  
**ThermoProbe K:** -50°C ... 200°C  
**ThermoSensor Air:** -50°C ... 800°C  
**ThermoSensor Tip:** -50°C ... 800°C  
**ThermoSensor Touch:** -50°C ... 400°C

**NAUWKEURIGHEID THERMO-ELEMENT**  
**ThermoProbe K:**  
± 2,5 K (-50°C ... 200°C)  
**ThermoSensor Air:**  
± 2,5 K (-50°C ... 333°C)  
± 0,75 % (333°C ... 800°C)  
**ThermoSensor Tip:**  
± 2,5 K (-50°C ... 333°C)  
± 0,75 % (333°C ... 800°C)  
**ThermoSensor Touch:**  
± 2,5 K (-50°C ... 333°C)  
± 0,75 % (333°C ... 400°C)


**SENSOR (EN 60584-2)**  
vervangbare sensor type K

**DISPLAY**  
LC-display, 3 1/2 posities, (max. 1999)

**AFMETINGEN (B x H x D)**  
162 x 76 x 38,5 mm

**STROOMVOORZIENING**  
1 x 9V-blok, IEC LR6, alkali

**GEWICHT (zonder batterij)** 0,21 kg

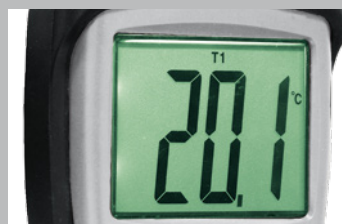

Verlicht, overzichtelijk display



Duale K-type-ingangen



**ThermoMaster**  
inclusief draagkoffer  
+ 2 x ThermoProbe K  
+ batterij

**Verpakkingsafmetingen (B x H x D)**  
340 x 275 x 83 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
ThermoMaster	082.035A	4 021563 676293	2

