



Laserliner®

MultiMeter-Pocket



Universele multimeter in handig formaat - volledige bescherming op alle gebieden

Rev. 0612

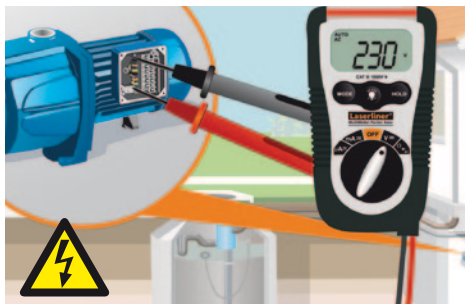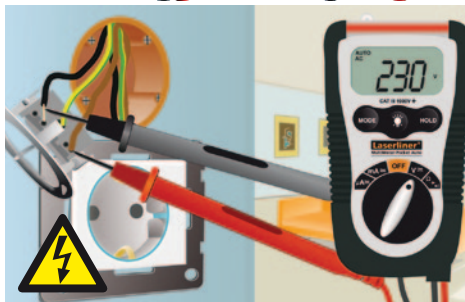

- Meet veilig, snel en exact op het gebied van **spanning, stroom en weerstand**
- **Automatische doorgangstester** met akoestisch signaal
- **Diodetestfunctie** voor de functie- en polariteitsbepaling
- **Volledig beschermd design** op alle meetgebieden voorkomt bedieningsfouten
- **Met automatisch functie- en bereiksschakeling**, zonder omsteken van kabels
- **CAT III - 1.000 V** - toepasbaar voor metingen in de complete gebouwinstallatie
- **Geïntegreerde, contactloze spanningsindicator** met akoestische en optische waarschuwing
- **Hoge meetresolutie** voor de exacte bepaling van de verschillende meetgrootheden
- **Data HOLD-functie** voor de meting op ontoegankelijke plekken
- **Superfelle, geïntegreerde zaklamp** voor de verlichting van het meetpunt
- **Robuuste, handige behuizing** met veilige, dubbel geïsoleerde meetpunten
- **Groot, goed afleesbaar LC-display**

TECHNISCHE GEGEVENS

MAX. EINGANGSSPANNUNG
600 V AC/DC

SPANNINGSBEREIK

V/DC:

200 mV, ± (0,5% rdg + 3 Digits)
2.000 V... 600 V, ± (1,2% rdg + 3 Digits)

V/AC: (40 - 400 Hz)

2.000 V...20.00 V, ± (1,0% rdg + 8 Digits)
200.0 V...600 V, ± (2,3% rdg + 10 Digits)

STROOMBEREIK

A/DC:

0...200.0 mA, ± (2,0% rdg + 8 Digits)

A/AC:

0...200.0 mA, ± (2,5% rdg + 10 Digits)

WEERSTANDSBEREIK

200.0 Ω, ± (0,8% rdg + 5 Digits)

2.000 kΩ...200.0 kΩ, ± (1,2% rdg + 5 Digits)

2.000 MΩ, ± (5,0% rdg + 5 Digits)

20.00 MΩ, ± (10,0% rdg + 5 Digits)

DIODETEST

Testspanning: 1,5V / teststroom: max. 1 mA

POLARITEIT

Voortekens voor negatieve polariteit

ZEKERING mA, µA bereik: 0,2 A/500 V

OVERSPANNINGS-CATEGORIE

CAT III 1000 V, verontreinigingsgraad 2

KEURINGSNORM

EN 61326, EN 61010-1, EN 61010-2-031

VEILIGHEIDSKLASSE IP 64

LC-DISPLAY tot 1999 (3 1/2 cijfers)

SPANNINGSVERZORGING

2 x 1,5 V AAA (NEDA24A / IEC LR 03)

AFMETINGEN 120 x 55 x 40 mm

GEWICHT 145 g



LC-Display



Eenvoudig te bedienen
functiedraaiknop



Houder voor de
meetpunten



MultiMeter-Pocket

+ batterijen (2 x 1,5 V AAA)

Verpakkingsformaat (B x H x D)
107 x 234 x 73 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MultiMeter-Pocket	083.032A	4 021563 671229	5

CAT III
1000V

AutoSound

IP 64

2 x
AAA