



# HSM SECURIO C16 - 3,9 mm




## Datavernietiger HSM SECURIO C16

Klein, elegant en veilig. De perfecte datavernietiger voor particulier gebruik of in het kleine kantoor. Met stalen geharde snijwalsen en door druk bewegend veiligheidselement.

## Specificaties

<b>Productnr.:</b>	1900111	<b>Invoerbreedte:</b>	225 mm
<b>EAN</b>	4026631035583	<b>Opvangvolume/-capaciteit:</b>	25 l
<b>Vernietigingswijze:</b>	stroken	<b>Opvangcapaciteit per versnippering (80 g):</b>	225
<b>Snijgrootte:</b>	3,9 mm	<b>Geluidsniveau (leegloop):</b>	ca. 55 - 60 dB(A)
<b>Veiligheidsniveau (DIN 66399):</b>	E-2   P-2   T-2	<b>Breedte x Diepte x Hoogte:</b>	366 x 258 x 455 mm
<b>Snijcapaciteit in vellen 80g/m<sup>2</sup>:</b>	12 - 14	<b>Gewicht:</b>	4 kg
<b>Opgenomen vermogen / motor:</b>	185 W	<b>Snijgoed:</b>	Papier, Nietjes en paperclips, Creditcard
<b>Spanning / Frequentie:</b>	220-240 V / 50 Hz/60 Hz		

## Productinformatie

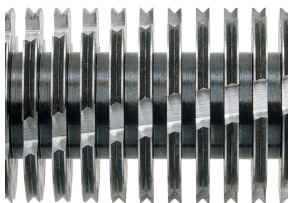

Geharde stalen snijwalsen met levenslange garantie zijn ongevoelig voor paperclips en nietjes en garanderen duurzaamheid.



In de standby-modus verbruikt de datavernietiger geen stroom.



Voor het legen van de opvangbak kan het bovengedeelte eenvoudig opgetild worden – een handige komgreep vereenvoudigt de handeling.



### Geruisarme werking

Geruisarme werking minimaliseert het geluid bij de werkplek.



### Blaue Engel

De datavernietiger is voor zijn duurzaamheid, het geringe stroomverbruik en het gebruik van milieu sparende materiaal onderscheiden met de Blaue Engel.



### Anti-papierophoping functie

Papierinvoer met bescherming tegen overbelasting vermindert papierophoping en behoudt de hoge doorvoercapaciteit.



 
### Hoge gebruiksveiligheid

Een lichte druk op het veiligheidselement voorkomt onbedoelde invoer en stopt direct de papiertoevoer.



### Start-/stop automatisme

Bediening is zeer eenvoudig: bij papiertoevoer start het apparaat automatisch en stopt vanzelf na het vernietigen.



\* HSM SECURIO C14, C16