


Laserliner®

MeterMaster Plus Laser





Ultra-geluid-afstandsmeter met richtlaser

Rev.1214

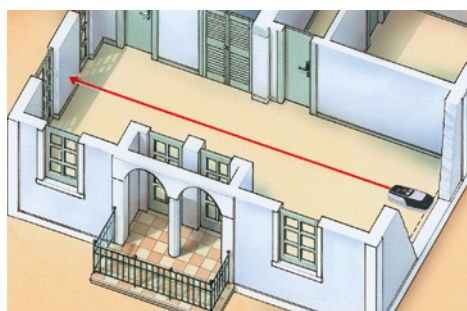

- **Laser voor het viseren – ultrageluid voor het meten**
- Verassend **eenvoudige en nauwkeurige meting** van lengten
- Hij **berekent per druk op de toets** automatisch oppervlakken $x \cdot y$ (m^2) en ruimtematen $x \cdot y \cdot z$ (m^3)
- Kamertemperaturen van 0 - 40° worden door de elektronica herkend en hebben geen invloed.
- **Energiebesparingsfunctie:** het apparaat schakelt automatisch uit.
- **2 meetniveaus omschakelbaar:** voorzijde en achterzijde
- Meetwaardeweergave omschakelbaar van °C naar °F

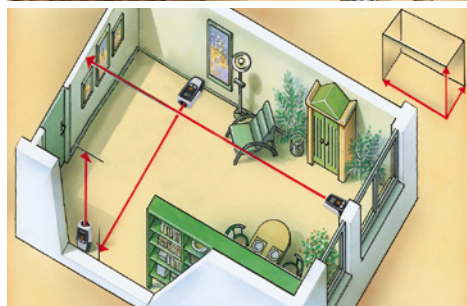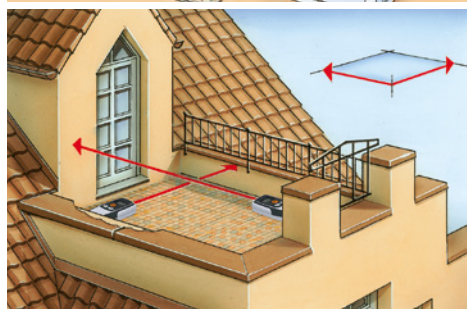

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID < 0,5%

MEETBEREIK 0,6 m ... 13 m

LASER klasse 2, < 1 mW


LASERGOLFLENGTE 650 nm

WERKTEMPERATUUR
0 °C ... 40 °C


ELEKTRISCHE VOEDING
Type 9V E blok

AFMETINGEN
63 x 131 x 38 mm (B x H x D)

GEWICHT (met batterij) 0,15 kg

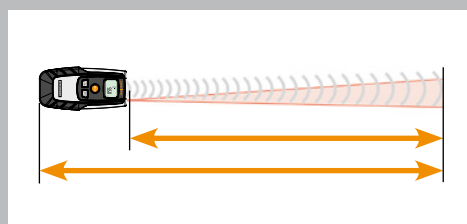

Omschakeling meetniveau voor / achter

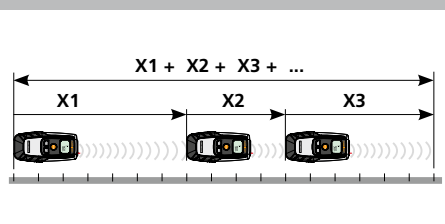

Optellen van lengtes



MeterMaster Plus
+ batterij

Verpakkingsformaat (B x H x D)
110 x 235 x 65 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
MeterMaster Plus Laser	080.931A	4 021563 691463	5

