


HandyLaser Plus



Compacte universele waterpas voor werkplaats, bouwterrein, huis en tuin – ideaal voor het leggen van tegels

Rev. 0115

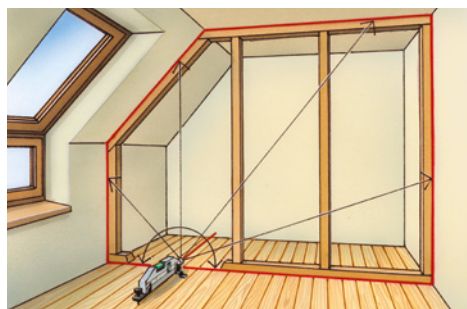

– Verenigt de voordelen van een laserwaterpas **in compacte uitvoering**

– De ruim 17 cm lange HandyLaser Compact is een **hoogwaardig meetinstrument** dat probleemloos kan worden meegevoerd.


– Ideaal geschikt voor het leggen van tegels dankzij **speciale veerclips**

– **Eenvoudig uitlijnen** door **verticale en horizontale libel**

– ON/OFF-schakelaar met LED-laserindicator

– **3 extra sterke hechtmagneten**

– **Slagvaste, met glasvezels versterkte kunststofbehuizing** en rubberen handgrepen.


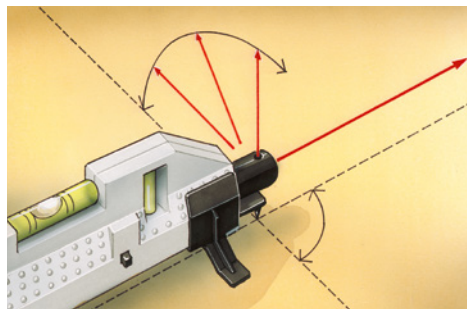


90° straaldeler

– Laserstraal wordt in een hoek van 90° gedeeld

– Verticaal nivelleren

– Met uiterst exact prisma

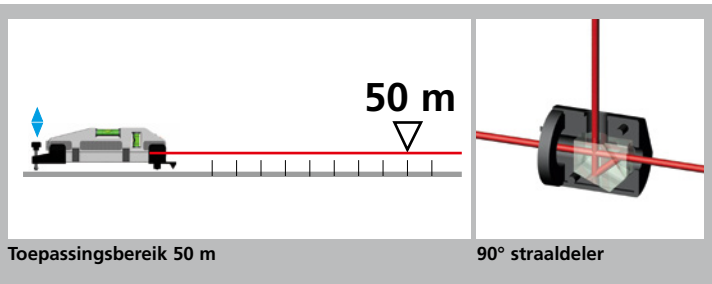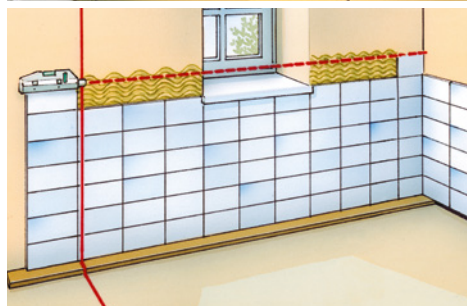

Toepassingsbereik 50 m

90° straaldeler

TECHNISCHE GEGEVENS	
LIBELNAUWKEURIGHEID	± 0,5 mm / m
TOEPASSINGSGBIED LASER	50 m
LASER GOLFLENGTE	650 nm
LASER Klasse	2 ≤ 1 mW
STROOMVOORZIEJING	Batterijen 2 x 1,5 V type AAA
BEDRIJFSDUUR	65 uur
WERKTEMPERATUUR	0°C ... +40°C
OPSLAGTEMPERATUUR	-10°C ... +70°C
AFMETINGEN (B x H x D)	210 x 59 x 62 mm
GEWICHT incl. batterijen	130 g



HandyLaser Plus

inclusief HandyLaser Compact
+ afneembare uitrichtvoeten
+ 90° straaldeler
+ batterijen (2 x 1,5 V type AAA)

Verpakkingsformaat (B x H x D)
190 x 315 x 60 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
HandyLaser Plus	025.04.00A	4 021563 692644	5

